

ミスミ

## コンプリートセット(コネクタ・コネクタフード)



ハンダ 金メッキ ネジロック フックロック EMI対策 信号用 PLC SCSI モーター

在庫品

**ココが特長**

### パネル取付ハーフピッチI/Oコネクタ

●選定工数削減!コネクタ・コネクタフードをセット販売

**基本仕様**

- セット内容は二種類  
ハンダ型コネクタ + ワンタッチロックタイプコネクタフード(汎用)  
ハンダ型コネクタ + ジャックスクリュータイプコネクタフード(EMI対策)
- ハンダ型コネクタ仕様は(083ページ)
- コネクタフードは(085ページ)


IEEE1284コネクタハーネスは0769ページ





他社のハーフピッチコネクタ(適合メーカーおよびシリーズは078ページ)  
・圧接作業はメーカー指定の専用圧接工具にて行ってください。

### 外形図



(単位: mm)

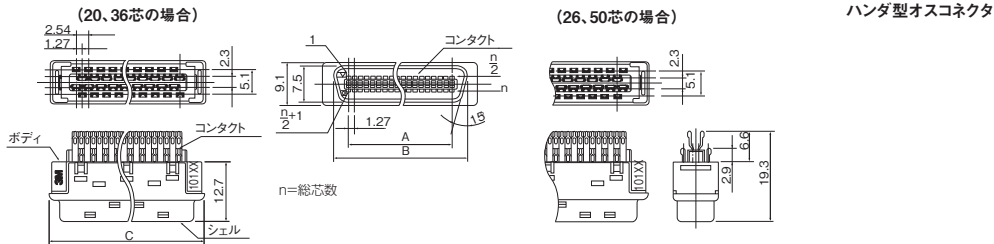

◆20、26芯  
コネクタフード  
(ジャックスクリュータイプ)

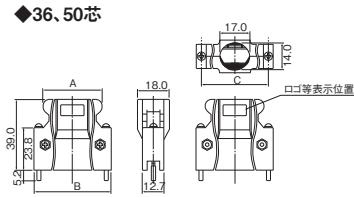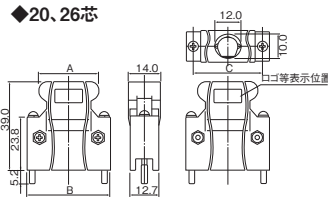

◆20、26芯  
コネクタフード  
(ワンタッチロックタイプ)

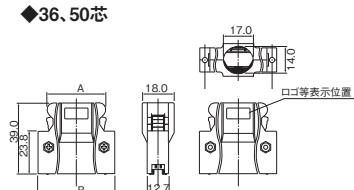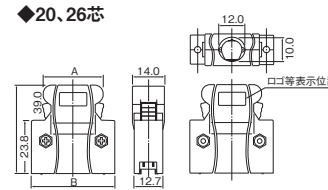

1個単位

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	MDRコネクタ	コネクタフード	
			1~29個	ハンダ式	ワンタッチロック(汎用)	ジャックスクリュー(EMI対策)
SET-MDR-F-20	20	ワンタッチロック(汎用)	920	10120-3000PE	10320-52F0-008	—
SET-MDR-F-26	26		960	10126-3000PE	10326-52F0-008	—
SET-MDR-F-36	36		1,030	10136-3000PE	10336-52F0-008	—
SET-MDR-F-50	50		1,170	10150-3000PE	10350-52F0-008	—
SET-MDR-S-20	20	ジャックスクリュー(EMI対策)	1,270	10120-3000PE	—	10320-52S0-00S
SET-MDR-S-26	26		1,330	10126-3000PE	—	10326-52S0-00S
SET-MDR-S-36	36		1,420	10136-3000PE	—	10336-52S0-00S
SET-MDR-S-50	50		1,560	10150-3000PE	—	10350-52S0-00S



Order  
注文例

型番  
SET-MDR-F-20

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号巻末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

Dsub  
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Hand防水  
コネクタ

多層・  
基板対ケーブル  
コネクタ・その他