

ミスミ

E型コネクタ(ネジ式結線)



IP65 2D CAD 盤内配線 盤間接続 電源用 信号用 差し込み 銀メッキ ネジ式 UL CE対応

在庫品

RoHS

ココが特長

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水E型コネクタ

- 電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバだけで簡単に接続できます。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- UL File No.E337870

基本仕様


- 定格電流：16A以下
- 定格電圧：AC500V (VDE)、AC600V (UL, CSA)
- 適応電線サイズ：AWG18~AWG14、または1.0mm²~2.5mm²
- 電線むき寸法=7.0mm
- 使用温度範囲：-40~125℃

注意

- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
- ・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取付ができますが、その時は防水性能はなくなります。
- ・ネジ式結線はコンタクト付です。

外形図

(単位: mm)

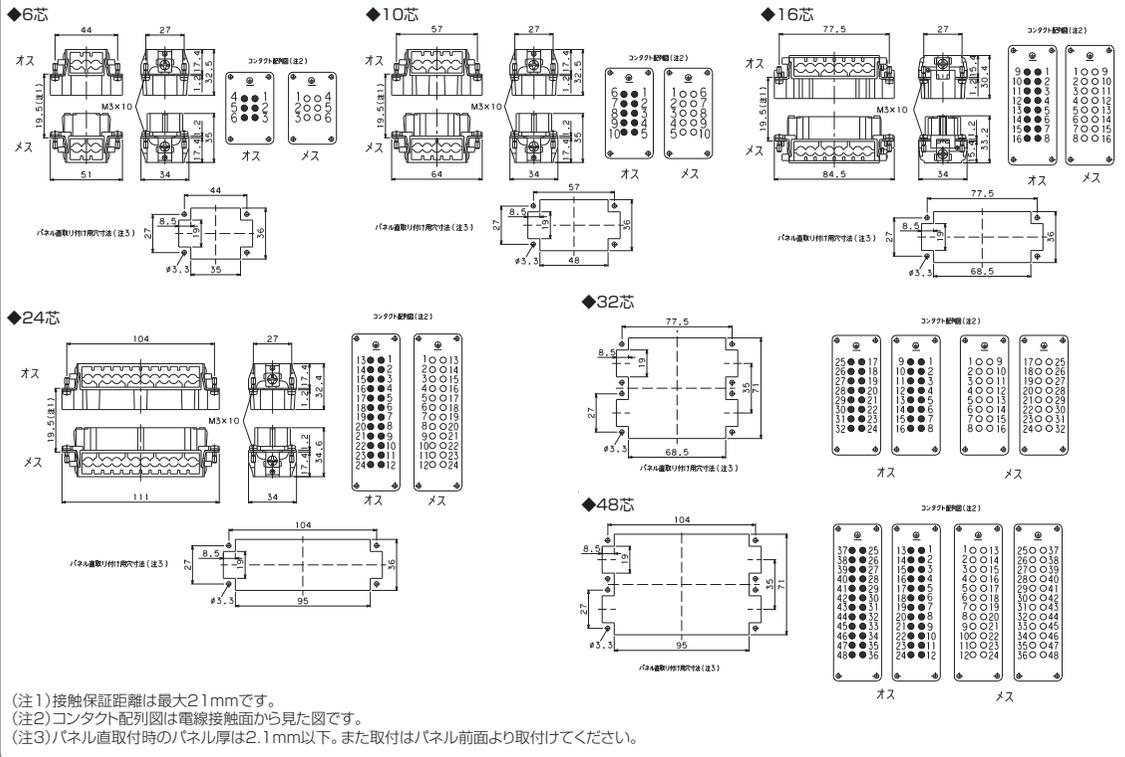

¥

1個単位

型番	単体芯数	タイプ	適合フード(注)	¥通常単価 1~4個	¥スライド単価 5~29個
MSCR-E06-SP	6	オス (ピン)	E型	872	817
MSCR-E10-SP	10			1,128	1,057
MSCR-E16-SP	16			1,272	1,192
MSCR-E24-SP	24			1,760	1,650
MSCR-E16-WP	16(32芯専用)			1,568	1,470
MSCR-E24-WP	24(48芯専用)	1,968		1,845	
MSCR-E06-SS	6	メス (ソケット)		880	825
MSCR-E10-SS	10			1,192	1,117
MSCR-E16-SS	16			1,352	1,267
MSCR-E24-SS	24			1,880	1,762
MSCR-E16-WS	16(32芯専用)		1,504	1,410	
MSCR-E24-WS	24(48芯専用)		2,088	1,957	

配置例



●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
 ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

コネクタ

Dsub
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Hand防水
コネクタ

多種・
基板対ケーブル
コネクタ・その他