


ミスミ

## E型コネクタ(圧着結線)

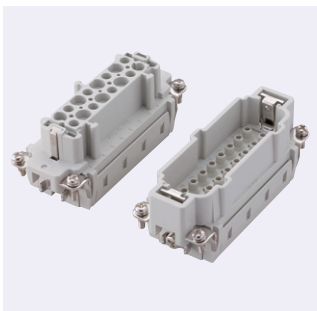

IP65 2D CAD 盤内配線 盤間接続 電源用 信号用 差し込み 銀メッキ 圧着端子 UL CE対応

在庫品

RoHS

ココが特長

### ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水E型コネクタ

- 高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- UL File No.E337870

基本仕様


定格電流:16A  
 定格電流:AC500V(VDE)、AC600V(UL、CSA)  
 適応電線サイズ:AWG20~AWG14、または0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>  
 使用温度範囲:-40~125℃

ご注意

- ・ケーブル接続は圧着式となります。
- ・コネクタは、Eコネクタになります。
- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入下さい。
- ・コネクタには台座を付けずにパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。

### 外形図

(単位: mm)

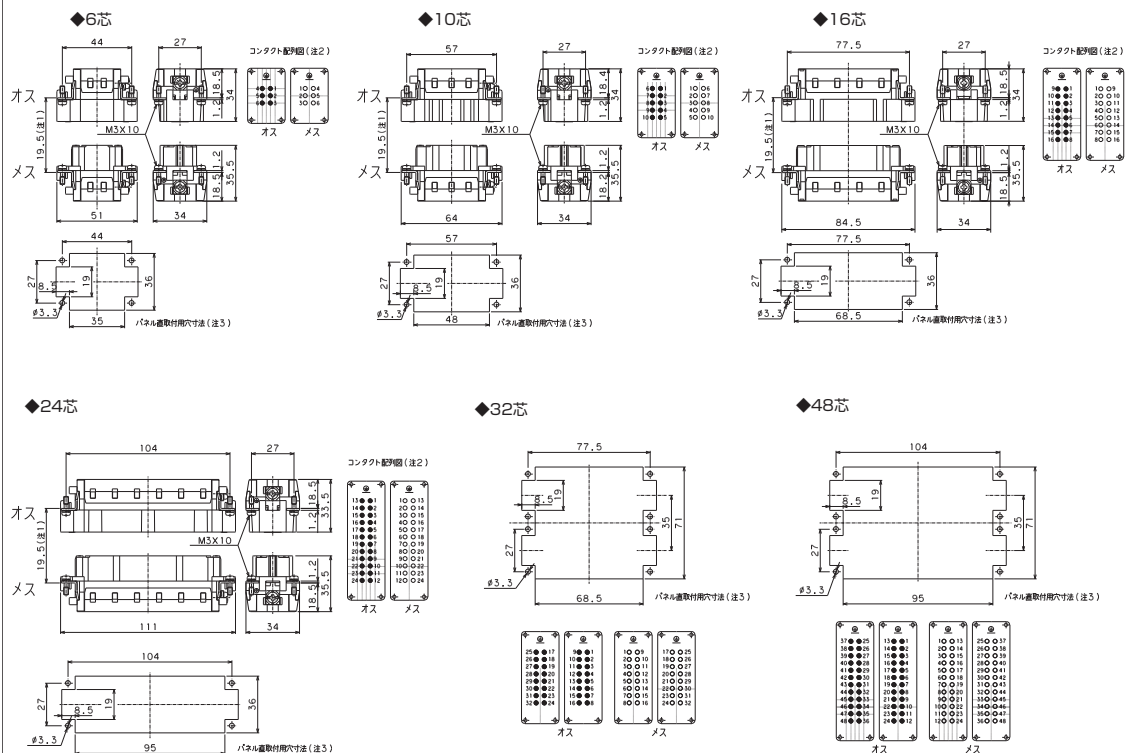

(注1)接触保証距離は最大21mmです。  
 (注2)コネクタ配列図は電線接触面から見た図です。  
 (注3)パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。

1個単位



型番	単体芯数	タイプ	適合フード	¥通常単価	¥スライド単価
				1~4個	5~29個
MCON-E06-SP	6	オス (ピン)	E型	1,274	1,210
MCON-E10-SP	10			1,600	1,520
MCON-E16-SP	16			1,850	1,757
MCON-E24-SP	24			1,900	1,805
MCON-E16-WP	16(32芯専用)			2,600	2,470
MCON-E24-WP	24(48芯専用)			4,000	3,800
MCON-E06-SS	6	メス (ソケット)	E型	1,300	1,235
MCON-E10-SS	10			1,980	1,881
MCON-E16-SS	16			2,100	1,995
MCON-E24-SS	24			2,300	2,185
MCON-E16-WS	16(32芯専用)			2,800	2,660
MCON-E24-WS	24(48芯専用)			3,800	3,610

●在庫品は、ご希望によりPMS・ODIのご注文で当日出荷致します。●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
 ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。