

ミスミ

## 1レバー式台座(中継固定用)



IP65 2D CAD 盤間接続 レバーロック CE対応

在庫品

RoHS

**ココが特長** ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水1レバー式中継用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型の中継用台座です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換! しかも20%コストダウン!
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。




ご注意

- ・結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フードになります。
- ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。
- ・不要なケーブル引出し口をふさぐにはブランクキャップをご使用下さい。  
**○116ページ参照**
- ・ケーブルクランプ、ブランクキャップは「Mネジ」となります。  
**○116ページを参照ください。**

### 組み合わせ表

型番	適合フードタイプ	適合コネクタ芯数					
		E型	EE型	A型	Q型	D型	DD型
M1DC-06-06BT	E型	6	10	-	-	-	24
M1DC-10-10BT		10	18	-	-	-	42
M1DC-10-10BK		10	18	-	-	-	42
M1DC-16-16BT		16	32	-	-	40	72
M1DC-16-16BK		16	32	-	-	40	72
M1DC-24-24BT		24	46	-	-	64	108
M1DC-24-24BK		24	46	-	-	64	108

### 外形図

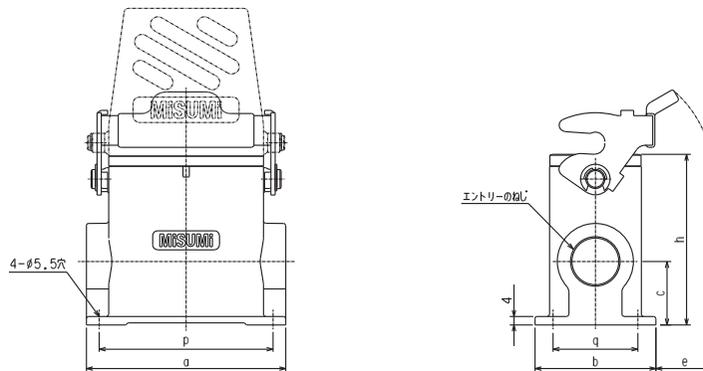

	型番	レバータイプ	Mねじ	サイズ	a	b	c	h	e	p	q	重量(g)
低背形	M1DC-06-06BT	1レバー	M20	6B	82	52	18	57	22	70	40	200
	M1DC-10-10BT		M20	10B	94	52	18	58	30	82	40	260
	M1DC-16-16BT		M25	16B	117	57	21.5	63	28	105	45	310
	M1DC-24-24BT		M25	24B	144	57	21.5	63	28	132	45	370
高背形	M1DC-10-10BK	1レバー	M32	10B	94	57	30	81	28	82	45	370
	M1DC-16-16BK		M32	16B	117	57	30	81	28	105	45	430
	M1DC-24-24BK		M32	24B	144	57	30	81	28	132	45	490

1個単位



型番	適合フードタイプ	¥通常単価	¥スライド単価
		1~4個	5~29個
M1DC-06-06BT	E型	1,730	1,643
M1DC-10-10BT		1,864	1,770
M1DC-10-10BK		4,712	4,476
M1DC-16-16BT		2,056	1,953
M1DC-16-16BK		4,968	4,719
M1DC-24-24BT		2,088	1,983
M1DC-24-24BK		5,752	5,464

### 結合例



ストレート型フードとの結合写真

●在庫品は、ご希望によりPMS・OD迄のご注文で当日出荷致します。●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。