

東洋技研

## PCV5シリーズ(5mmピッチバネクランプ) MIL



**ココが特長** **バネクランプ式のMILコネクタ端子台**

- 棒端子を直接差し込めます。
- バネクランプはネジ緩みの心配がありません。
- バネ解除は口穴にドライバーを差し込みます。  
ドライバー：SZF0-0.4-2.5

2D CAD PLC センサー 信号用 125V

在庫品

CAD

RoHS

端子台

1台単位



型番	極数	¥通常単価			重量 (g)
		1~9台	10~19台	20~49台	
PCV5-1H202	20	2,700	2,570	2,320	55.83
PCV5-1H402	40	3,750	3,570	3,220	104.84
PCV5-1H502	50	4,680	4,450	4,000	127.44



Order  
注文例

型番  
PCV5-1H202

### 適合ケーブル

型番	極数	実装コネクタ(オス)	ガイドキー位置	推奨ケーブル
PCV5-1H202	20	HIF3BA-20PA-2.54DSA71	中央1カ所	HIFS-55-(極数)-(長さ)
PCV5-1H402	40	HIF3BA-40PA-2.54DSA71		
PCV5-1H502	50	HIF3BA-50PA-2.54DSA71	左右2カ所	


\*極性スロットは下側です。

インターフェイス  
端子台(丸・Y)

インターフェイス  
端子台(棒端子)

センサー  
ターミナル


### 結線図 (TOP VIEW)

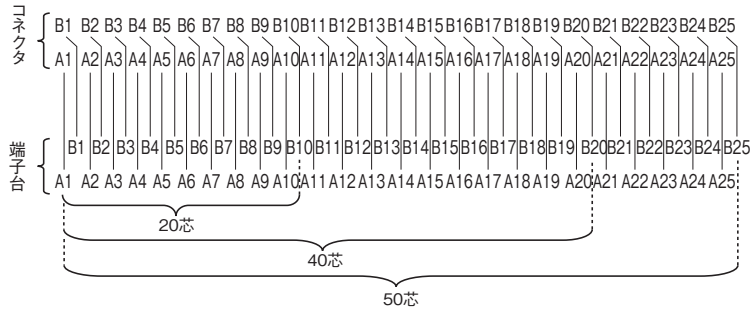

### 外形図

極数	A	B
20	57	49
40	107	90
50	132	108

(単位:mm)

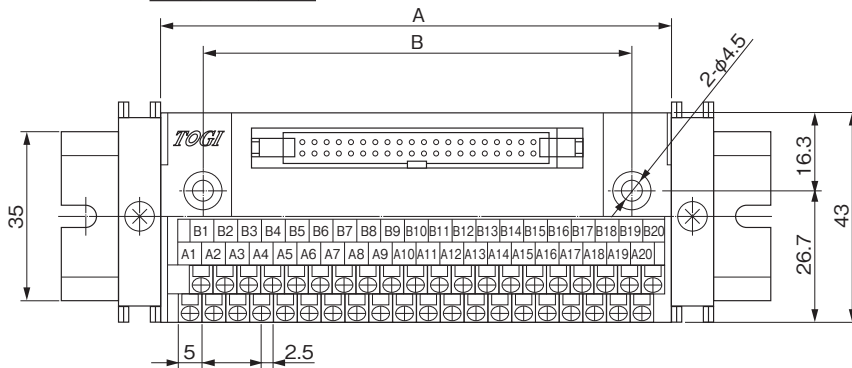

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。