

ミスミ

UML圧着済コンタクトケーブル



ココが特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
  - ミスミの工場で作成加工した高品質なコンタクトケーブル
  - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
  - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
  - 50本/バックで販売します



・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。  
 ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

在庫品

 
上記以外

**3** 日日出荷

お値引き

1~5/バック	通常単価
6~10/バック	5%
11/バック~	10%

外形イメージ図



1バック単位 50本入



Order 注文例

型番	色	長さ
350551-14	D	1

型番	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
350551-14	メス (ソケット)	B(青)	A(茶)	4,560	7,570	10,580	16,600	22,620	31,650	AWG14	UL1007 タイプ	350551-1	1,580
350689-18		C(白)	E(赤)	2,775	3,958	5,142	7,508	9,875	13,425	AWG18		350689-1	605
350552-14	オス (ピン)	D(黒)	F(黄)	4,789	7,799	10,809	16,829	22,849	31,879	AWG14		350552-1	1,580
350690-18			G(緑)	2,775	3,958	5,142	7,508	9,875	13,425	AWG18		350690-1	610

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

- ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
  - 共通仕様・使用方は[P.349ページ](#)をご確認ください。

在庫品




・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。  
 ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。  
 製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。  
 ・ダイソー体型ツールです。  
 ・この工具は校正出来ません。




Order 注文例

型番
MSHT-A05

外形図

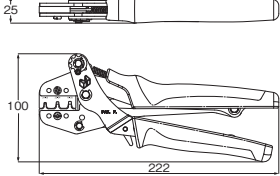

圧着方法

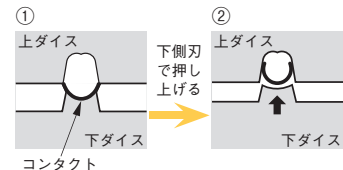

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイソの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



1丁単位

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A05	ユニバーサル メーテンロック	350690-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54	600	12,800	9,800
		350552-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08		12,800	9,800
		350689-1	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54		12,800	9,800
		350551-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08		12,800	9,800

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマージャル  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CLO7  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ