


ミスミ

## ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

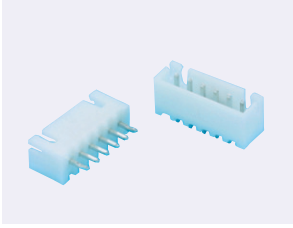

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

ココが特長


### オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ垂直取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造



注意  
・数量は50個/パックです。  
・組み合わせ相手は**0385ページ**です。

### 外形図

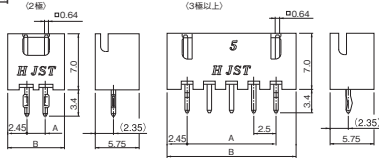

芯数	寸法(mm)		芯数	寸法(mm)	
	A	B		A	B
2	2.5	7.4	9	20.0	24.9
3	5.0	9.9	10	22.5	27.4
4	7.5	12.4	11	25.0	29.9
5	10.0	14.9	12	27.5	32.4
6	12.5	17.4	14	32.5	37.4
7	15.0	19.9	15	35.0	39.9
8	17.5	22.4			

(単位: mm)

¥

1パック単位 50個入

Order 注文例


型番

B2B-XH-A-50P

型番	芯数	¥通常単価
B2B-XH-A-50P	2	819
B3B-XH-A-50P	3	1,234
B4B-XH-A-50P	4	1,237
B5B-XH-A-50P	5	1,510
B6B-XH-A-50P	6	1,780
B7B-XH-A-50P	7	2,091
B8B-XH-A-50P	8	2,254
B9B-XH-A-50P	9	2,685
B10B-XH-A-50P	10	3,763
B11B-XH-A-50P	11	3,371
B12B-XH-A-50P	12	4,040
B14B-XH-A-50P	14	4,884
B15B-XH-A-50P	15	5,548

ミスミ

## ピンヘッダー(水平取付タイプ)

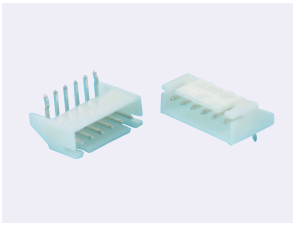

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

ココが特長


### オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ水平取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板水平取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造



注意  
・数量は50個/パックです。  
・組み合わせ相手は**0385ページ**です。

### 外形図

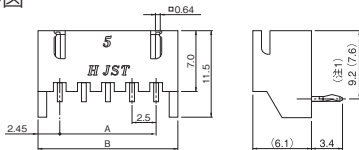

芯数	寸法(mm)		芯数	寸法(mm)	
	A	B		A	B
2	2.5	7.4	9	20.0	24.9
3	5.0	9.9	10	22.5	27.4
4	7.5	12.4	11	25.0	29.9
5	10.0	14.9	12	27.5	32.4
6	12.5	17.4	14	32.5	37.4
7	15.0	19.9	15	35.0	39.9
8	17.5	22.4			

(単位: mm)

¥

1パック単位 50個入

Order 注文例

型番

S2B-XH-A-50P

型番	芯数	¥通常単価
S2B-XH-A-50P	2	1,207
S3B-XH-A-50P	3	1,316
S4B-XH-A-50P	4	1,788
S5B-XH-A-50P	5	1,675
S6B-XH-A-50P	6	1,874
S7B-XH-A-50P	7	2,305
S8B-XH-A-50P	8	2,778
S9B-XH-A-50P	9	3,290
S10B-XH-A-50P	10	3,461
S11B-XH-A-50P	11	5,384
S12B-XH-A-50P	12	5,831
S14B-XH-A-50P	14	6,632
S15B-XH-A-50P	15	6,900

ミスミ

## 純正手動圧着工具



ココが特長

### 信頼性の高い一体型圧着工具

- 製造元：日本圧着端子製造



注意  
・圧着作業は専用圧着工具にて行なってください。  
・弊社では校正依頼は承っておりません。

1丁単位

Order 注文例

型番

YC-110R

¥

型番	¥通常単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	AWGサイズ	適用電線 導体断面種mm <sup>2</sup>	被覆外径mm	重量 (g)
YC-110R	46,000	XHコネクタ 0385ページ	BXH-001T-P0.6	28~22	0.08~0.33	1.3~1.9	553.5

在庫品

RoHS

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマmercial  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CLO7  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ