

コモン端子台

Webなら制御機器3900シリーズ以上掲載!

ミスミ

省スペース 1対9



ココが特長

ノイズ対策、1点集中アースに最適!

- 25mm幅ブロック内の端子板にM3ネジが10本。
- 端子台部品を組立てる手間時間を省きます。
- ワンタッチでDINレール装着できます。
- 独立した専用絶縁カバーで安全設計です。
- 専用ショートバーESAW-SB-10P1本で電氣的に連結できます。
- 定格：AC・DC250V 10A

2D CAD

取付

電源用

PLC


盤内配線

在庫品


CAD

RoHS

外形図

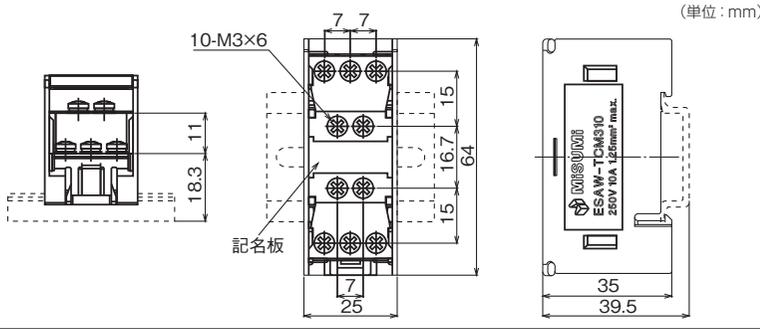

回路図 (10本のネジは端子板上で導通)

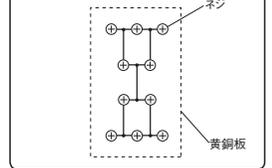

仕様

定格電圧	AC・DC250V
定格電流	10A
耐電圧	AC2000V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上
適合電線	1.25mm ² max
端子ネジ	M3×6
締付トルク	0.6~0.9N・m
周囲温度	-20~+55℃
相対湿度	45~85%
質量	31g

材質

端子台	UL94V-0 (ポリカーボネイト)
端子板	黄銅、スズメッキ
端子ネジ	鉄、亜鉛メッキ、3価クロメート
絶縁カバー	UL94V-0 (ポリカーボネイト)
記名板	塩化ビニル



Order 注文例

型番
ESAW-TCM310-5P



1箱単位 5台入り

型番	¥通常単価				¥スライド単価			
	1箱	2~4箱	5~24箱	25箱~	1箱	2~4箱	5~24箱	25箱~
ESAW-TCM310-5P	3,325	3,000	2,465	2,252	(665)	(600)	(493)	(450)

推奨単芯電線 VAKIV-1.25 推奨圧着端子 F1.25-3

- 連結用ショートバー(ESAW-SB-10P) [O443ページ](#)
- 保守パーツ：専用ネジ(TS-M3-50P)、専用絶縁カバー(ESAW-TC-10P)もあります。 [O454ページ](#)

オムロン製品 ならミスミVONA 圧倒的な在庫点数

5,600点
以上!



リレー・コネクタ全品在庫化!

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 [検索](#)
WEBなら11,000シリーズ以上掲載。取扱拡大中!


●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

端子台(オプション・その他)

Webならソレノイド関連機器を掲載!

ミスミ

保守パーツ 絶縁保護カバー、端子台ネジ

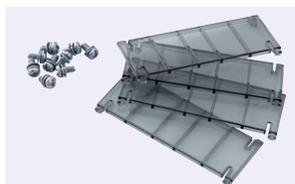

コモン端子台 ESAW-TCM310 **0387**



Order
注文例

型番	
TS-M3-50P	

**ココが
特長**

部品の紛失で困らないための保守パーツ

- ESAW-TCM310の保守パーツです。
- 買い置きパーツとして用意しました。
- 部品詳細
専用ネジ：M3×6 鉄、ニッケルメッキ、0.66g
絶縁カバー：UL94V-0(ポリカーボネイト)、2.8g

5 日日出荷

RoHS

¥

1パック単位 50個入・10枚入

型番	商品	1パック	¥通常単価
TS-M3-50P	専用ネジ	50個入り	1,250
ESAW-TC-10P	専用絶縁カバー	10枚入り	500

使用例



IDEC

記名板固定片



**ココが
特長**

- 記名板抜け防止に使用します。
- DINレール端子台BN、BNHタイプで記名板を使用する場合に、固定用として使用します。
- 重量：0.1g

在庫品

RoHS

使用例



適合端子台 **0403ページ**
BN*, BNH*

1個単位

¥

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
BNM3	50	20	18	15



Order
注文例

型番	
BNM3	

ワゴ

DINレール取付けアダプタ



**ココが
特長**

端子台を35mmDINレールに取り付け用アダプタ

- DINレール取付用アダプタです。
- 35mm幅DINレールへ取り付けることにより、より汎用的に使用できます。
- なお、アダプタは35~40mmの間隔で、端子台総長さに合わせて複数個取付けてください。
- 適応端子台 **0437ページ**

在庫品

RoHS

¥

1個単位

型番	¥通常単価	¥スライド単価			
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
209-123	150	80	76	73	




Order
注文例

型番	
209-123	

外形図

 断面図 (単位: mm)



重量: 2g

渡り金具

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ

ショートバー(ケーブルタイプ)



ココが
特長

コモンブロック端子台を接続します。

- ケーブルタイプのため自由に折り曲げて使えます。
- 部品詳細
 圧着端子: 1.25-3両端(ニチフ)
 ケーブル: UL1007 AWG18×3cm 黒(日立電線)
 圧着部分を熱収縮チューブで絶縁加工済
- 質量: 1.5g

在庫品

RoHS

使用例



Order
注文例

型番	ESAB-SB-10P
----	-------------

¥

1パック単位 10個入

型番	1パック	¥通常単価
ESAB-SB-10P	10本入り	840

ミスミ

ショートバー MKBシリーズ・MTシリーズ



ココが
特長

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。



指定端子台以外へのご利用は保証できません。

信号用 電源用


在庫品

RoHS

寸法図

本体材質: 黄銅、亜鉛メッキ PA66

(単位: mm)

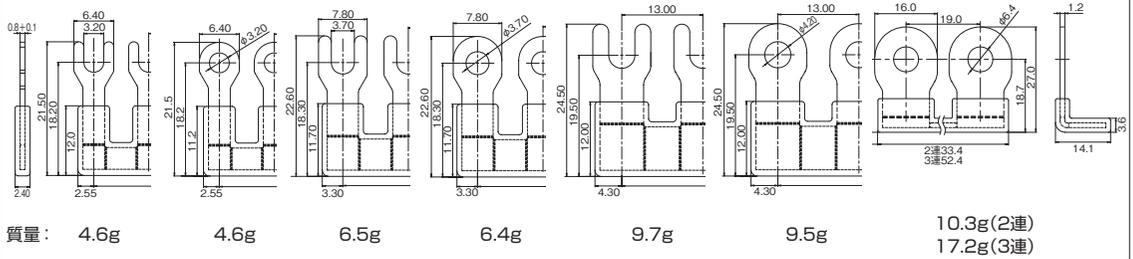

Order
注文例

型番	MKSB-3Y-20P
----	-------------

¥

1パック単位 10・20個入

型番	¥通常単価		スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKSB-3Y-20P	1,230	1,100	984
MKSB-3.5Y-20P	1,530	1,370	1,224
MKSB-4Y-20P	2,190	1,970	1,752
MKSB-3-20P	1,230	1,100	984
MKSB-3.5-20P	1,530	1,370	1,224
MKSB-4-20P	2,190	1,970	1,752
MKSB26-10P	800	720	640
MKSB36-10P	1,200	1,080	960

仕様

タイプ	連結数	型番	端子間ピッチ	バック入り数	適合端子台	
Y型	6	MKSB-3Y-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)	
		MKSB-3.5Y-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)	
		MKSB-4Y-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)	
丸型	6	MKSB-3-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)	
		MKSB-3.5-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)	
		MKSB-4-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)	
	2	3	MKSB26-10P	19.0mm	10	MKB60(☎400ページ) MT-60(☎407ページ)
			MKSB36-10P	19.0mm	10	