

コモン端子台

Webならソレノイド関連機器を掲載!

ミスミ

ノイズフィルター付き 1対4×2



CE対応 2D CAD 取付 ease PLC 盤内配線

在庫品

CAD RoHS

ココが
特長


信頼度重視型コモン端子台

- 安定化したAC入力を4分岐出力します。
- ヒューズ2回路が短絡保護に貢献します(10A)。
- 電源フィルタが外部干渉の保護に貢献します。
- ヒューズ切れと電源ONをLEDで点灯します。
- DINレールにワンタッチで取り付けられます。




・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご使用願います。

結線図

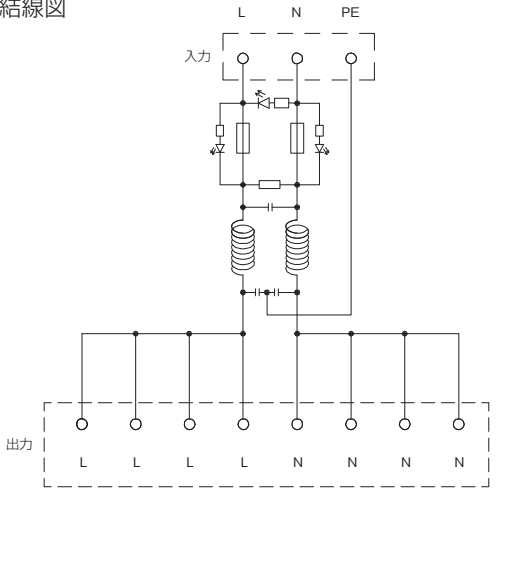

適合圧着端子

 O型、Y型圧着兼用



フィルタ特性


フィルタ減衰表(参考値)

Min. Insertion Loss(db) in 50Ω system

周波数(Hz)	Comm. Mode(L-G) in MHz					Diff. Mode(L-L) in MHz						
	0.15	0.5	1	5	10	30	0.15	0.5	1	5	10	30
減衰率(db)	14	18	22	38	49	42	17	42	64	58	49	30

- ・最大リーク電流 ea.
- Line to GND: 115V AC 60Hz 0.25mA
- Line to GND: 250V AC 50Hz 0.45mA
- ・Hipot rating(1min)
- Line to GND: 2250V DC
- Line to Line: 1450V DC
- ・Power Line frequency: 50/60Hz
- ・Rated Voltage: 115/250V AC
- ・動作温度: -25~85°C

外形図

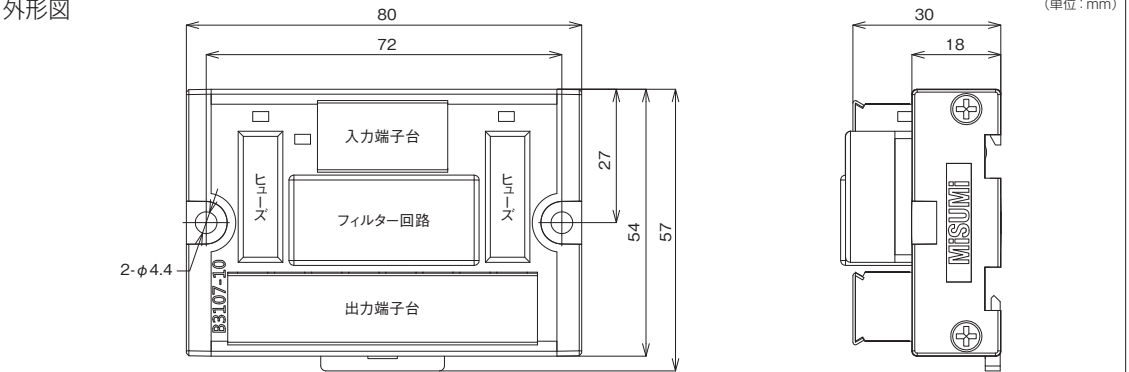

仕様

定格電圧	AC220V以下
定格電流	10A MAX
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	>2000MΩ DC500V
ヒューズ定格	10A
ネジ	鉄 ニッケルメッキ
締め付けトルク	12lb-inch(1.356N・m)
適用電線	AWG16~26
周囲温度範囲	-55°C~+105°C
質量	128g

LED

赤色	ヒューズ用(×2)	通電時点灯
	端子台(L,N)	



1台単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~2台	3~9台	10~24台	25~99台
MWS-B3107-10	2,330	2,097	1,980	1,782

材質

入力端子台	ポリアミド66 UL94V-0
出力端子台	PBT UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)



Order
注文例

型番

MWS-B3107-10