


## ミスミ

### VH圧着済コンタクトケーブル

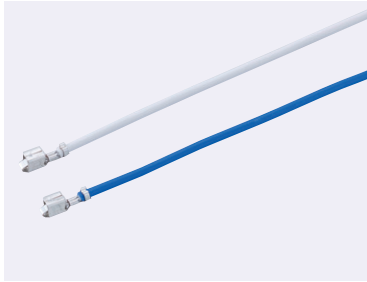

**ココが  
特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコンタクトケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

**在庫品**


上記以外

**3** 日目出荷

**お値引き**

1~5/バック	通常単価
6~10/バック	5%
11/バック~	10%

#### 外形イメージ図

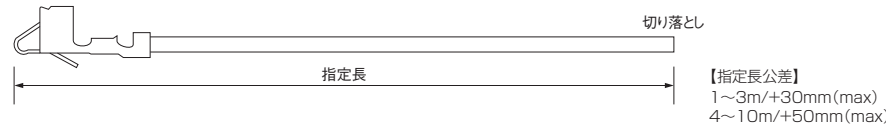

**1バック単位 50本入**



Order  
注文例

型番	色	長さ
BVH21-18	D	1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長(m)/50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
BVH21-18	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	2,894	4,077	5,260	7,627	9,994	13,544	AWG18	UL1007 タイプ	BVH- 21T-P.1	600

## ミスミ

### オリジナル手動圧着工具



**ココが  
特長**

**VHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- VHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方法は**349ページ**をご確認下さい。
- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。




Order  
注文例


型番
MSHT-J03

**在庫品**

#### 外形図

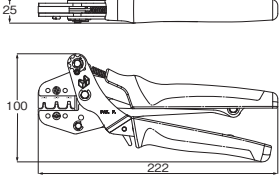

#### 圧着方法

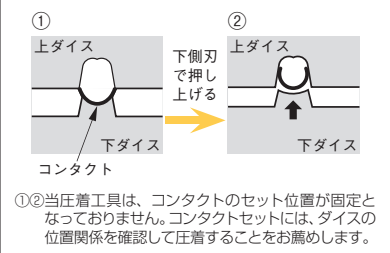

**1丁単位**

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
			AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J03	VH	BVH-21T-P.1	22~18	0.33~0.83	1.7~3.0	600	12,800	9,800

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマmercial  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

EIコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CL07  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ