


ミスミ

コンタクト

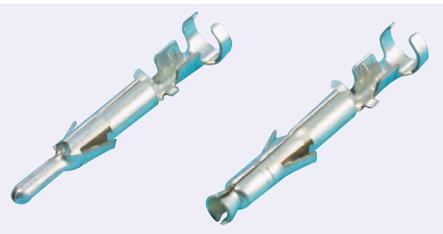

圧着 ススメッキ

在庫品

RoHS

ココが特長 ロッキングランスによりハウジング内への挿入作業容易


- ELコネクタ専用のコンタクトです。
- 製造元：日本圧着端子製造



- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(●400ページ)で行なってください。

外形図

(単位:mm)

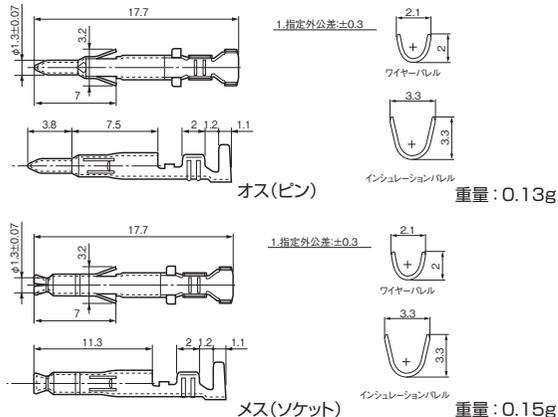

仕様

項目	内容
適用電線範囲	AWG26~20(0.13~0.5mm ²)
適合電線被覆外形	1.3~2.7mm

¥ 1パック単位 100個入

型番	タイプ	¥通常単価
		1~9パック
LLM-01T-P1.3ES	オス(ピン)	468
LLF-01T-P1.3ES	メス(ソケット)	468



Order 注文例
型番
LLM-01T-P1.3ES

ミスミ

引抜工具



ココが特長 コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

- ELコネクタのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。
- 重量：29.08g
- 製造元：日本圧着端子製造
- ・一度引抜いたコンタクトは使用できません。
- ・ELコネクタのコンタクト以外に使用できません。
- ・電線を引く際は、無理に引く張らないように注意してください。



ご注文

在庫品

¥ 1個単位

型番	¥通常単価
LEJ-13	5,000



Order 注文例
型番
LEJ-13

引抜方法

- ①ハウジングを嵌合側より引抜工具を差込みます。
- ②ハウジングの端子止を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。

ミスミ

純正手動圧着工具



ココが特長 信頼性の高い一体型圧着工具

- 製造元：日本圧着端子製造



- ・圧着作業は専用圧着工具にて行なってください。
- ・弊社では校正依頼は承っておりません。

在庫品

1丁単位



Order 注文例
型番
YC-202



型番	¥通常単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm ²	被覆外径mm	
YC-202	41,600	ELコネクタ (●399ページ)	LLM-01T-P1.3ES LLF-01T-P1.3ES	26~20	0.13~0.5	1.3~2.7	500

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

ELコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ