


ミスミ

UK2シリーズ(2段・ネジアップ)

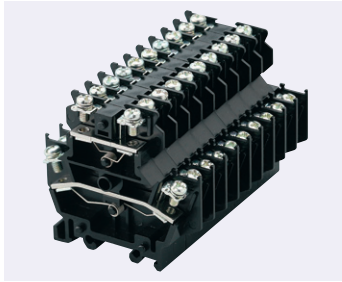

CSA UL TÜV 600V 信号用 電源用 2D CAD

在庫品

CAD

RoHS

ココが特長

組立型のバネアップ式2段ブロック端子台


- 省スペース形の2段式端子台です。
- 圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続には、最適です。
- DIN規格35mm幅レールへの取付はレールの上からはめ込むだけで済み、取り外しもドライバー1本で簡単に行えます。




ご注意

- ・吉田電機工業(株)製品です。
- ・Y型圧着端子は、奥まで挿入できないため推奨しておりません。
- ・アクセサリは含みません。下記関連商品を参照ください。

ユニット構成例

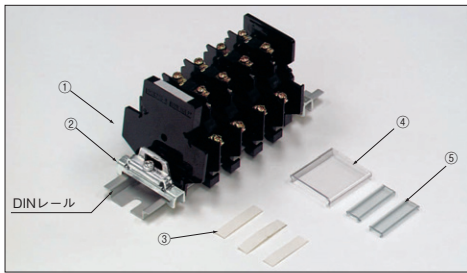


(注意)写真のDINレールは、BAA、BABタイプではありません。

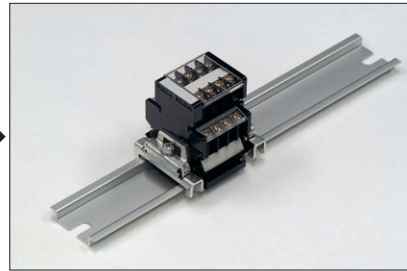

個別仕様

型番	タイプ	締付ネジ	締付トルク (N・m)	端子間ピッチ	端子種別	適合電線 (mm ²)	定格電圧	UL・CSA認定仕様	適合電線 (AWG)	適合圧着端子仕様	最大取付個数
UK210		M3×6L	0.5~0.75	7mm	ネジアップ式	1.25	300V	10A	20~16	1.25-3	2
UK215		M3.5×7L	0.8~1.2	8mm		2	600V	15A	22~14	2-3.5	
UK225		M4×8L	1.2~1.8	10.3mm		2	600V	25A	22~10	2-4	

外形図

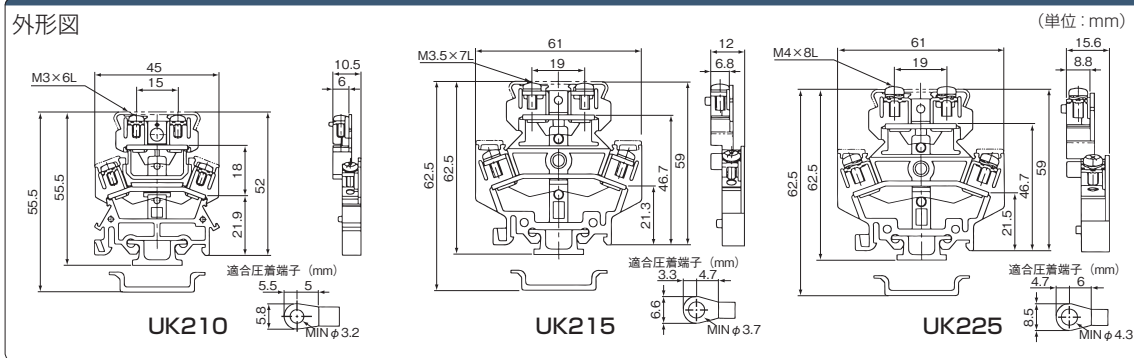

関連商品

型番 タイプ	①エンドプレート	エンドプレートセットパック 0448ページ	②止め金具 0450ページ	③記名板 0453ページ	絶縁保護カバー 0452ページ	DINレール 01120ページ
	UK210-1A, UK210-2A	UK210LR-10P	MKS-9H-10P	KT-E	④上段用 KT15N-D ⑤下段用 KG-D	MRA-1000 MRB-1000
UK215	UK215-A, UK215-B	UK215LR-10P				
UK225	UK225-A, UK225-B	UK225LR-10P				

仕様

UL	File No. E70906	CSA	File No. LR67180
TÜV		TÜV	License No. R9451484
定格電圧	AC, DC600V (UK210はAC, DC380V)		
耐電圧	AC2500V, 1分間		
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC1000V)		
温度	-20℃~+55℃		
本体材質	ポリカーボネート UL94V-2		
準拠規格	JIS C 2811		

ショートバー B7-*0444ページ

組み上りサイズ計算

型番	横幅	縦幅
UK210	7N+8.5	45
UK215	8N+9	61
UK225	10.3N+10.3	61



1パック単位 10個入

型番	重量 (10個/g)	¥通常単価	¥5~9パック	¥10~19パック	¥20パック~
UK210-10P	130	2,000	1,835	1,600	1,500
UK215-10P	210	2,000	1,835	1,600	1,500
UK225-10P	282	2,000	1,950	1,700	1,600



Order 注文例

型番

UK215-10P

コモン端子台

ブロック端子台 (丸・Y端子式)

ブロック端子台 (棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台 (オプション・その他)

端子台 周辺部品

ミスミ

側板

ターレット用用器用3~10ピン



ココが特長 UKシリーズの側板です。
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

RoHS

部品規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 ○401ページ	メーカー型番
UK25LR-10P	2.3	3	UK10、15、25の左側	UK151-251-A
	2.3	3	UK10、15、25の右側	UK152-252-A
UK35LR-10P	2.3	3.3	UK35の左側	UK351-A
	2.3	3.3	UK35の右側	UK352-A



1パック単位 10セット入

(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック


型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4パック	5~9パック	10パック	10パック~	
UK25LR-10P	1,200	900	360		UK10、UK15、UK25共用側板左右各10個入り
UK35LR-10P	1,500	1,150	540		UK35用側板左右各10個入り



Order
注文例

型番
UK25LR-10P

ターレット用用器用20~10ピン

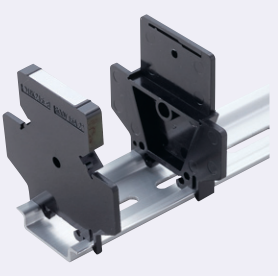

ココが特長 UK2シリーズの側板です。
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

RoHS

規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 ○402ページ	メーカー型番
UK210LR-10P	6	約3	UK210の左側	UK210-1A
	6		UK210の右側	UK210-2A
UK215LR-10P	9.6	約3.5	UK215の左側	UK215-A
	8.7		UK215の右側	UK215-B
UK225LR-10P	10.6	約4	UK225の左側	UK225-A
	9.6		UK225の右側	UK225-B



1パック単位 10セット入

(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック

型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4パック	5~9パック	10パック	10パック~	
UK210LR-10P	1,200	900	370		UK210用側板左右各10個入り
UK215LR-10P	1,200	900	380		UK215用側板左右各10個入り
UK225LR-10P	1,400	1,000	460		UK225用側板左右各10個入り




Order
注文例

型番
UK210LR-10P

ミスミ

エンドプレート MKBシリーズ

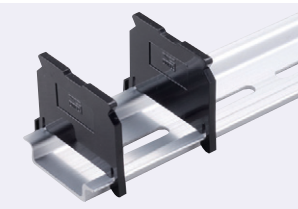

ココが特長 MKBシリーズ両端に取付けます。
●MKB10、20、30共用の側板です。
●1パック10枚入りで提供します。
●左右共用で使います。
●質量: 3g

在庫品

RoHS

MKBシリーズ端子台 **○399、400ページ**



1パック単位 10枚入

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~5パック	6~9パック	10パック	10パック~
MKB10E-10P	210	190	180	




Order
注文例

型番
MKB10E-10P

寸法図

本体材質 ポリカーボネイトUL94V2 (単位: mm)

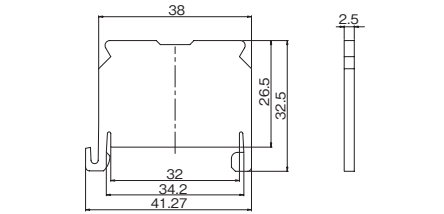


渡り金具

Webなら制御機器23万点以上取扱い!

吉田電機工業

ショートバー

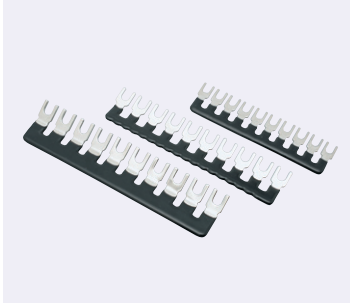

ココが
特長

UKシリーズ15、25、35向けショートバー

- 端子間の短絡用部品で、塩化ビニルコーティング処理により端子台への取り付け後、導通部分がむき出しにならないため安全に使用できます。
- センサーの接続時に共通線の渡りを取る場合に最適です。

在庫品


RoHS

仕様

材質	黄銅(ニッケルメッキ)
ディップ仕様	塩化ビニル
ディップ厚	0.8~1.0mm

外形図

(単位: mm)

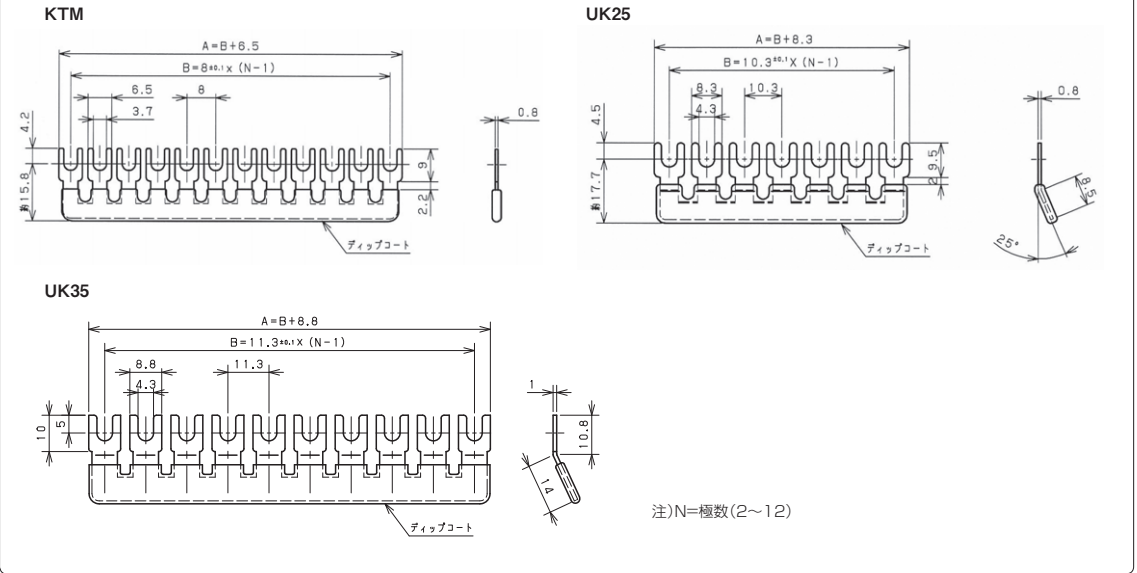

1個単位



Order
注文例


型番

KTM-2YC

型番	極数	カバー色	適合端子台	端子ピッチ	¥通常単価			
					1~3個	4~9個	10~19個	20個~
KTM-2YC	2	黒	UK15	8	210	200	190	180
KTM-3YC	3	黒			230	220	210	190
KTM-4YC	4	黒			270	260	250	230
KTM-6YC	6	黒			320	310	300	270
KTM-8YC	8	黒			360	350	340	310
KTM-10YC	10	黒			420	400	380	350
UK25-2YC	2	黒	UK25	10.3	240	230	220	200
UK25-3YC	3	黒			250	240	230	210
UK25-4YC	4	黒			270	260	250	230
UK25-6YC	6	黒			290	280	270	250
UK25-10YC	10	黒			340	330	320	290
UK35-2YC	2	黒			UK35	11.3	240	230
UK35-3YC	3	黒	270	260			250	230
UK35-4YC	4	黒	300	290			280	260
UK35-6YC	6	黒	360	350			340	310
UK35-10YC	10	黒	450	430			410	370

ミスミ

絶縁保護カバー

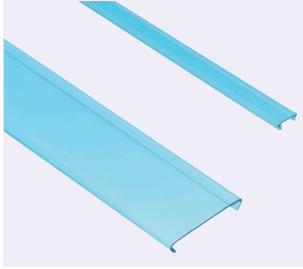

- ココが特長** **端子台の絶縁保護に必須です。**
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10～35、UK210～225タイプに使用する絶縁保護カバーです。
 - ダクトカッターで切断できます。

在庫品


RoHS

規格表

型番	寸法(mm)		適合端子台 O401～403ページ	重量(g)
	A	B		
BNC23	39.6	500	BN、BNHタイプ	20
BNC230	39.6	1000		40
KT15N-D	32	920	UK10、UK210	43
KG-D	9.8	920	UK210、215、225(2段端子台の下段用)	20
KT25-D	36.5	920	UK15、25、35、215、225	47

1本単位

型番	¥バラチャージ 1～19個	¥通常単価		¥スライド単価	
		20～29個	30～99個	100個～	
BNC23	+100/個	330	315	306	
BNC230		660	630	613	
KT15N-D		300	280	276	
KG-D		130	125	113	
KT25-D		450	428	420	

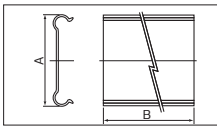

部 1～19個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 BNC23 を2個ご注文の場合
(通常単価330円+バラチャージ100円)×2個=860円

ミスミ

絶縁保護カバー MKBシリーズ



- ココが特長** **端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。**
- MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
 - 1パック2本入りで提供します。
 - 質量：90g

在庫品

RoHS

■カバー長計算方法

M3	8.8mm×(極数)+2.5mm
M3.5	10.5mm×(極数)+2.5mm
M4	13mm×(極数)+2.5mm

MKBシリーズ端子台O399、400ページ

¥ 1パック単位 2本入

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1～5パック	6～9パック	10パック～	
MKB10-CB-2P	750	712	675	

 


Order
注文例

型番
MKB10-CB-2P

寸法図

本体材質：ポリカーボネード(UL94-V2) (単位：mm)



コモン端子台

ブロック端子台
(丸・Y端子式)

ブロック端子台
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台
(オプション・その他)

端子台
周辺部品

記名板・シート

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ


記名板 MKBシリーズ



- ココが特長** 端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。
- MKB10、20、30共用の記録版です。
 - 1パック10本入りで提供します。
 - 質量：8g

在庫品
RoHS

Order 注文例 **MKB10-K-10P**

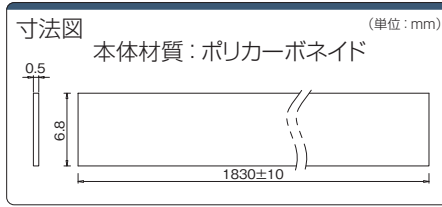


MKBシリーズ端子台 **¥399,400**

¥ 1パック単位 **10本入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKB10-K-10P	1,000	950	900

IDEC, 吉田電機工業

記名板

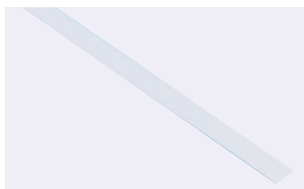

- ココが特長** 印字プリンターにて印字できます。
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

在庫品
RoHS

規格表

型番	適合端子台 ¥401~403ページ	重量(g)	メーカー
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2	IDEC
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6	吉田電機工業



¥

1本単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30~99個
BNM7	45	42	40
KT-E	50	48	45

フェニックス・コンタクト

記名板

Gシリーズ端子台の記名板用ベース

※上記、使用例を参照ください。

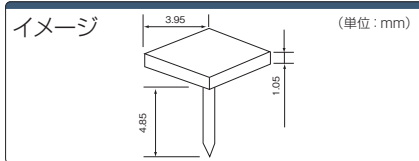

重量: 0.05g

Order 注文例

型番 **BN-WH**

在庫品


¥

1パック単位 **100個入**

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価
		1~4パック	5~19パック	20~99パック
BN-WH	白色、無地	960	906	852

フェニックス・コンタクト


記名板

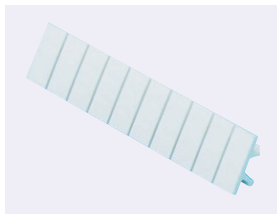

- ココが特長** 欧州規格端子台用記名板です。
- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3N **¥435ページ**の専用記名板です。
 - ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
 - 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
 - 1本につき、10個の記名板がついています。

在庫品
RoHS

使用例

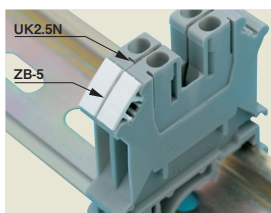

¥

1本単位

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価
			1~19本	20~29本	30~99本
ZB-5	UK2.5N・UK3N	1.13	70	63	56
ZB-6	UK5N	1.34	70	63	56

仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

Order 注文例

型番 **ZB-5**