

ミスミ

3191圧着済コンタクトケーブル



ココが
特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
 - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
 - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
 - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
 - 50本/バックで販売します



・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

在庫品


上記以外

3 日日出荷

お値引き

1~5/バック	通常単価
6~10/バック	5%
11/バック~	10%

外形イメージ図

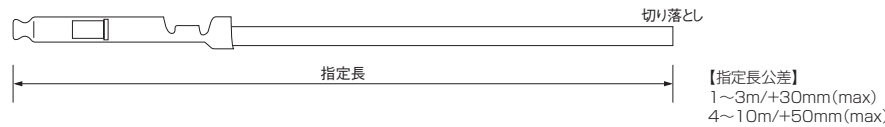

1バック単位 50本入



Order
注文例

型番 - 色 - 長さ
1189AT-14 - D - 1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
1189AT-14	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	4,825	7,835	10,845	16,865	22,885	31,915	AWG14	UL1007 タイプ	1189ATL	1,580
1381AT-18				2,998	4,181	5,365	7,731	10,098	13,648	AWG18		1381ATL	610
1433AT-24				2,190	2,565	2,940	3,690	4,440	5,565	AWG24		1433ATL	240
1190T-14	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	4,825	7,835	10,845	16,865	22,885	31,915	AWG14		1190TL	1,580
1380T-18				2,998	4,181	5,365	7,731	10,098	13,648	AWG18		1380TL	610
1434T-24				2,190	2,565	2,940	3,690	4,440	5,565	AWG24		1434TL	240

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが
特長

- 3191シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- 3191試作シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
 - 共通仕様・使用方法は[P.349ページ](#)をご確認下さい。



・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨
します。
・ダイス一体型ツールです。
・この工具は校正出来ません。


在庫品




Order
注文例

型番
MSHT-M02A

外形図

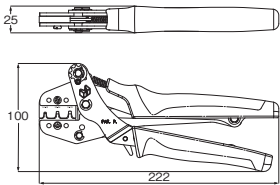

1丁単位

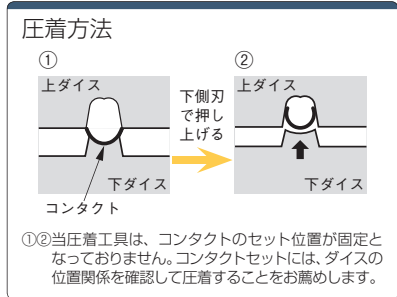

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	適用電線			重量 (g)	¥通常単価	
			AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	¥スライド単価 2丁~
MSHT-M02B	3191	1434TL, 1433ATL	28~24	0.08~0.2	0.8~1.5	600	12,800	9,800
		1380TL, 1381ATL	24~18	0.2~0.75	1.5~3.1	600	12,800	9,800
		1380TL, 1381ATL	24~18	0.2~0.75	1.5~3.1	600	12,800	9,800
MSHT-M02A		1190TL, 1189ATL	20~14	0.5~2.0	1.6~4.1	600	12,800	9,800

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ