


ミスミ

プラグコネクタ

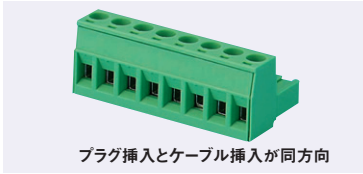

CSA UL 300V Device Net ネジ式 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ フタ付ロック

在庫品

RoHS

ココが特長

ネジ式結線採用のDevice Net 標準コネクタ


- 信頼性の高いネジ接続の技術を組み合わせたコネクタです。
- 5極のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- 単線、より線に関らず、接続可能です。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコンタクト
- ・組み合わせ相手は **0429ページ**のソケットヘッダーです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)



規格と定格

規格	適合電線		定格電圧	定格電流
	mm ²	AWG		
IEC/VDE	0.2~2.5	24~12	250V	12A
UL	—	30~12	300V	10A
CSA	—	28~12	300V	10A

外形図

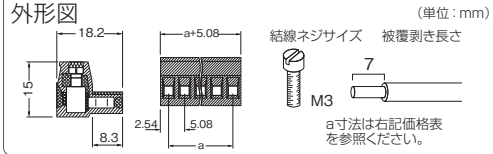

¥ 1個単位

Order 注文例

型番 **MSTB2.5-2-ST-5.08**

型番	極数	a	重量 (g)	¥通常単価 1~29個
MSTB2.5-2-ST-5.08	2	5.08	3.74	290
MSTB2.5-3-ST-5.08	3	10.16	5.37	430
MSTB2.5-4-ST-5.08	4	15.24	7.07	580
MSTB2.5-5-ST-5.08AU	5	20.32	8.77	700
MSTB2.5-6-ST-5.08	6	25.40	10.43	840
MSTB2.5-7-ST-5.08	7	30.48	12.12	990
MSTB2.5-8-ST-5.08	8	35.56	13.80	1,130
MSTB2.5-9-ST-5.08	9	40.64	15.58	1,250

角型コネクタ

基板間コネクタ


丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

ミスミ

ソケットヘッダー(垂直取付タイプ)

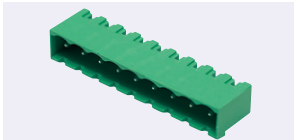

CSA UL 300V Device Net 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ フタ付ロック

在庫品

RoHS

ココが特長

オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー


- プラグコネクタとの接続に使用する垂直取付用ソケットヘッダーです。
- 5極のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコンタクト
- ・組み合わせ相手は **0429ページ**のプラグコネクタです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)



規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	12A
UL	300V	10A
CSA	300V	10A

外形図

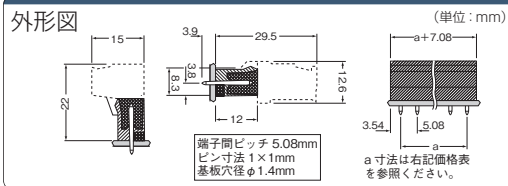

¥ 1個単位


Order 注文例

型番 **MSTBVA2.5-2-G-5.08**

型番	芯数	a	¥通常単価 1~19個
MSTBVA2.5-2-G-5.08	2	5.08	100
MSTBVA2.5-3-G-5.08	3	10.16	150
MSTBVA2.5-4-G-5.08	4	15.24	200
MSTBVA2.5-5-G-5.08AU	5	20.32	410
MSTBVA2.5-6-G-5.08	6	25.40	300
MSTBVA2.5-7-G-5.08	7	30.48	380
MSTBVA2.5-8-G-5.08	8	35.56	410
MSTBVA2.5-9-G-5.08	9	40.64	470

ミスミ

ソケットヘッダー(水平取付タイプ)

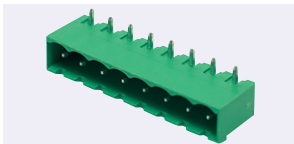

CSA UL 300V Device Net 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ フタ付ロック

在庫品

RoHS

ココが特長

オスコンタクトを内蔵した水平取付用ヘッダー


- プラグコネクタとの接続に使用する水平取付用ソケットヘッダーです。
- 5極のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコンタクト
- ・組み合わせ相手は **0429ページ**のプラグコネクタです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)



規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	12A
UL	300V	10A
CSA	300V	10A

外形図

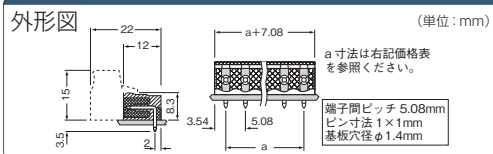

¥ 1個単位

Order 注文例

型番 **MSTBA2.5-2-G-5.08**

型番	芯数	a	¥通常単価 1~19個
MSTBA2.5-2-G-5.08	2	5.08	100
MSTBA2.5-3-G-5.08	3	10.16	150
MSTBA2.5-4-G-5.08	4	15.24	200
MSTBA2.5-5-G-5.08AU	5	20.32	410
MSTBA2.5-6-G-5.08	6	25.40	300
MSTBA2.5-7-G-5.08	7	30.48	380
MSTBA2.5-8-G-5.08	8	35.56	410
MSTBA2.5-9-G-5.08	9	40.64	470