

ミスミ

ネジフランジ付きプラグコネクタ



プラグ挿入とケーブル挿入が同方向

CSA UL 300V DeviceNet ねじ式 信号用 センサ スズメッキ 金メッキ ネジロック

在庫品

RoHS

ココが特長

ネジ止め完全固定のDevice Net 標準コネクタ

- 信頼性の高いネジ接続の技術を組み合わせたコネクタです。
- 5種のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- 単線、より線に関らず、接続可能です。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコネクタ
- ・組み合わせ相手は **0430ページ**のソケットヘッダーです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)




ご注意

規格と定格

規格	適合電線		定格電圧	定格電流
	mm ²	AWG		
IEC/VDE	0.2~2.5	24~12	250V	1.2A
UL	—	30~12	200V	1.0A
CSA	—	28~12	300V	1.0A

外形図

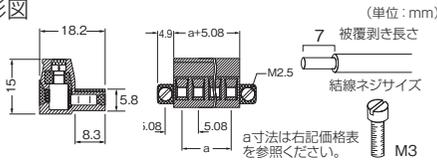

1個単位



Order 注文例

型番
MSTB2.5-2-STF-5.08

型番	極数	a	重量 (g)	¥通常単価
				1~19個
MSTB2.5-2-STF-5.08	2	5.08	4.65	210
MSTB2.5-3-STF-5.08	3	10.16	6.30	310
MSTB2.5-4-STF-5.08	4	15.24	7.97	420
MSTB2.5-5-STF-5.08AU	5	20.32	9.67	540
MSTB2.5-6-STF-5.08	6	25.40	11.44	620
MSTB2.5-7-STF-5.08	7	30.48	13.16	730
MSTB2.5-8-STF-5.08	8	35.56	14.83	820
MSTB2.5-9-STF-5.08	9	40.64	16.37	910

ミスミ

ネジフランジ付きソケットヘッダー (垂直取付タイプ)



CSA UL 300V DeviceNet 信号用 センサ スズメッキ 金メッキ ネジロック

在庫品

RoHS

ココが特長

オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー

- プラグコネクタとの接続に使用するフランジ付垂直取付用ソケットヘッダーです。
- 5種のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコネクタ
- ・組み合わせ相手は **0430ページ**のプラグコネクタです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)




ご注意

規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	1.2A
UL	300V	1.0A
CSA	300V	1.0A

外形図

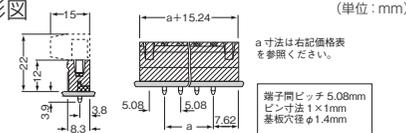

1個単位



Order 注文例

型番
MSTBV2.5-2-GF-5.08

型番	芯数	a	¥通常単価
			1~19個
MSTBV2.5-2-GF-5.08	2	5.08	290
MSTBV2.5-3-GF-5.08	3	10.16	330
MSTBV2.5-4-GF-5.08	4	15.24	370
MSTBV2.5-5-GF-5.08AU	5	20.32	510
MSTBV2.5-6-GF-5.08	6	25.40	470
MSTBV2.5-7-GF-5.08	7	30.48	500
MSTBV2.5-8-GF-5.08	8	35.56	550
MSTBV2.5-9-GF-5.08	9	40.64	590

ミスミ

ネジフランジ付きソケットヘッダー (水平取付タイプ)



CSA UL 300V DeviceNet 信号用 センサ スズメッキ 金メッキ ネジロック

在庫品

RoHS

ココが特長

オスコンタクトを内蔵した水平取付用ヘッダー

- プラグコネクタとの接続に使用するフランジ付水平取付用ソケットヘッダーです。
- 5種のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：フェニックスコネクタ
- ・組み合わせ相手は **0430ページ**のプラグコネクタです。
- ・DeviceNet用コネクタは5種のみです。
- ・金メッキは5種のみです。(その他：スズメッキ)




ご注意

規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	1.2A
UL	300V	1.0A
CSA	300V	1.0A

外形図

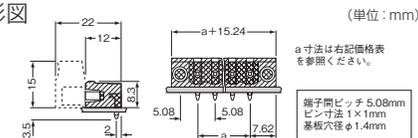

1個単位



Order 注文例

型番
MSTB2.5-2-GF-5.08

型番	芯数	a	¥通常単価
			1~19個
MSTB2.5-2-GF-5.08	2	5.08	290
MSTB2.5-3-GF-5.08	3	10.16	330
MSTB2.5-4-GF-5.08	4	15.24	370
MSTB2.5-5-GF-5.08AU	5	20.32	510
MSTB2.5-6-GF-5.08	6	25.40	470
MSTB2.5-7-GF-5.08	7	30.48	500
MSTB2.5-8-GF-5.08	8	35.56	550
MSTB2.5-9-GF-5.08	9	40.64	590

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ