

渡り金具

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ

ショートバー(ケーブルタイプ)



ココが
特長

 
コモンブロック端子台を接続します。

- ケーブルタイプのため自由に折り曲げて使えます。
- 部品詳細
 圧着端子：1.25-3両端(ニチフ)
 ケーブル：UL1007 AWG18×3cm 黒(日立電線)
 圧着部分を熱収縮チューブで絶縁加工済
- 質量：1.5g

在庫品

RoHS

使用例



| | |
|--------------|--------------------------|
| Order 注文例 | 型番 ESAW-SB-10P |
|--------------|--------------------------|


¥

1パック単位 10個入

| 型番 | 1パック | ¥通常単価 |
|-------------|-------|-------|
| ESAW-SB-10P | 10本入り | 840 |

ミスミ

ショートバー MKBシリーズ・MTシリーズ

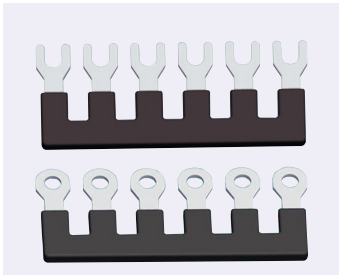

ココが
特長

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。



指定端子台以外へのご利用は保証できません。

信号用 電源用


在庫品

RoHS

寸法図

本体材質：黄銅、亜鉛メッキ PA66

(単位：mm)

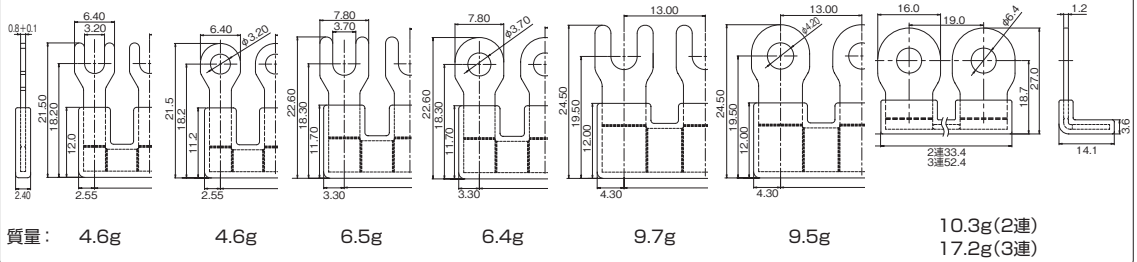

| | |
|--------------|--------------------------|
| Order 注文例 | 型番 MKSB-3Y-20P |
|--------------|--------------------------|

¥

1パック単位 10・20個入

| 型番 | ¥通常単価 | | スライド単価 |
|---------------|--------|--------|--------|
| | 1~5パック | 6~9パック | 10パック~ |
| MKSB-3Y-20P | 1,230 | 1,100 | 984 |
| MKSB-3.5Y-20P | 1,530 | 1,370 | 1,224 |
| MKSB-4Y-20P | 2,190 | 1,970 | 1,752 |
| MKSB-3-20P | 1,230 | 1,100 | 984 |
| MKSB-3.5-20P | 1,530 | 1,370 | 1,224 |
| MKSB-4-20P | 2,190 | 1,970 | 1,752 |
| MKSB26-10P | 800 | 720 | 640 |
| MKSB36-10P | 1,200 | 1,080 | 960 |

仕様

| タイプ | 連結数 | 型番 | 端子間ピッチ | バック入り数 | 適合端子台 | |
|-----|-----|---------------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| Y型 | 6 | MKSB-3Y-20P | 8.8mm | 20 | MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ) | |
| | | MKSB-3.5Y-20P | 10.5mm | 20 | MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ) | |
| | | MKSB-4Y-20P | 13.0mm | 20 | MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ) | |
| 丸型 | 6 | MKSB-3-20P | 8.8mm | 20 | MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ) | |
| | | MKSB-3.5-20P | 10.5mm | 20 | MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ) | |
| | | MKSB-4-20P | 13.0mm | 20 | MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ) | |
| | 2 | 3 | MKSB26-10P | 19.0mm | 10 | MKB60(☎400ページ) MT-60(☎407ページ) |
| | | | MKSB36-10P | 19.0mm | 10 | |