


# 端子台(オプション・その他)

Webならソレノイド関連機器を掲載!

## ミスミ

### 保守パーツ 絶縁保護カバー、端子台ネジ

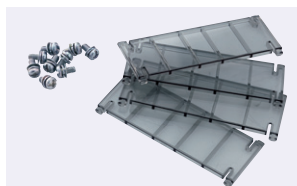

コモン端子台 ESAW-TCM310 **0387**



Order  
注文例

型番	
TS-M3-50P	

**ココが  
特長**

#### 部品の紛失で困らないための保守パーツ

- ESAW-TCM310の保守パーツです。
- 買い置きパーツとして用意しました。
- 部品詳細  
専用ネジ：M3×6 鉄、ニッケルメッキ、0.66g  
絶縁カバー：UL94V-0(ポリカーボネイト)、2.8g

**5** 日日出荷


**RoHS**

**¥**

1パック単位 50個入・10枚入

型番	商品	1パック	¥通常単価
TS-M3-50P	専用ネジ	50個入り	1,250
ESAW-TC-10P	専用絶縁カバー	10枚入り	500

使用例

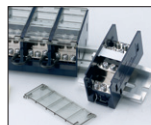

## IDEC

### 記名板固定片



**ココが  
特長**

 
#### 記名板抜け防止に使います。

- DINレール端子台BN、BNHタイプで記名板を使用する場合に、固定用として使います。
- 重量：0.1g

**在庫品**

**RoHS**

使用例



適合端子台 **0403ページ**  
BN\*, BNH\*

1個単位

**¥**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
BNM3	50	20	18	15



Order  
注文例

型番	
BNM3	

## ワゴ

### DINレール取付けアダプタ



**ココが  
特長**

#### 端子台を35mmDINレールに取り付け用アダプタ

- DINレール取付用アダプタです。
- 35mm幅DINレールへ取り付けることにより、より汎用的に使用できます。
- なお、アダプタは35~40mmの間隔で、端子台総長さに合わせて複数個取付けてください。
- 適応端子台 **0437ページ**

**在庫品**

**RoHS**

**¥**

1個単位

型番	¥通常単価	¥スライド単価			
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
209-123	150	80	76	73	



Order  
注文例

型番	
209-123	

外形図

