

ミスミ

裸圧着端子 丸型



ココが特長

信頼できるネジ止めに
より完全固定の丸型端子

- MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用裸丸型端子
- JIS規格同等の材料を使用しています。(無酸素銅)

電源用 信号用 スズメッキ 圧着

 
在庫品

RoHS



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(O497ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形図



Order
注文例

型番
MTRR1.25-3

1パック単位 100個入

¥

型番	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ		適合手動工具 O497ページ	¥通常単価
	A	B	C	D	E	F	G	H	より線(mm ²)	AWG		
MTRR1.25-3	3.2	5.5	12.5	5.0	4.8	3.4	1.7	0.75	0.5-1.5	20-16	MTR-TOOL-NN	282
MTRR1.25-3.5	3.7											282
MTRR1.25-4	4.3	282										
MTRR1.25-5	5.3	15.6	7.0	4.1		2.3	0.8	1.5-2.5	16-14	257		
MTRR2-3.5	3.7	12.8	4.8							305		
MTRR2-4	4.3	14.4	6.4							285		

圧着端子

テスト端子・
テスト端子
オプション

テストリード・
その他

ミスミ

裸圧着端子 Y型



ココが特長

ネジを緩めて差込むだけで
固定可能なY型端子

- MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用裸Y型端子

電源用 信号用 スズメッキ 圧着

 
在庫品

RoHS



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(O497ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形図



Order
注文例

型番
MTRF1.25-3

1パック単位 100個入

¥

型番	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ		適合手動工具 O497ページ	¥通常単価
	A	B	C	D	E	F	G	H	より線(mm ²)	AWG		
MTRF1.25-3	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	3.4	1.7	0.75	0.5-1.5	20-16	MTR-TOOL-NN	311
MTRF1.25-3.5	3.7											311
MTRF1.25-4	4.3	6.4										330
MTRF1.25-5	5.3	8.1				4.1	2.3	0.8	1.5-2.5	16-14		347
MTRF2-3.5	3.7	5.7										347
MTRF2-4	4.3	6.4										347

ニチフ

裸圧着端子 Y形




ココが特長

銅線用裸圧着端子(Y形)先開形。

UL CSA

在庫品

外形図

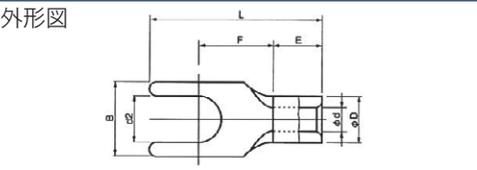

Order
注文例

型番
2Y-3

1パック単位 100個入

¥

型番	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ		バック	¥通常単価
	d2	B	L	F	E	φD	φd	より線(mm ²)	AWG			
2Y-3	3.2	5.9	15.8	6.6	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	16~14	100	480	
2Y-3.5	3.7	6.4	15.8	6.6	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	16~14		480	
2Y-3.5S	3.7	5.8	15.8	6.6	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	16~14		480	
2Y-4S	4.3	7.0	16.0	7.0	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	16~14		480	
2Y-4	4.3	8.0	16.0	7.1	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	16~14		480	
3.5Y-4	4.3	8.0	18.0	7.2	6.0	5.0	3.0	2.63~4.6	12		1000	

●在庫品は、ご希望によりPMG:00迄のご注文で当日出荷致します。 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。