


ミスミ

Y型

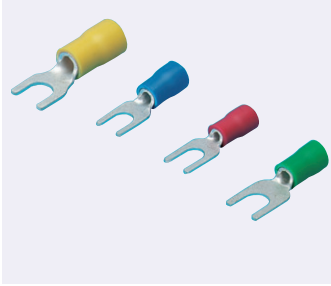

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長

各種規格取得の国内メーカー製絶縁付Y型圧着端子


- 最も幅広く使われているY型絶縁付きの圧着端子です。
- UL (E74917), CSA (LR66230) を取得している高品質な圧着端子です。(RVF0.3-3はULのみの取得です)



ご注意

- ・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
- ・この製品には防水機能はありません。水などのかかる場所での使用はお避けください。
- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・本製品は、大同端子製造製の商品をミスミ番にて在庫化して販売している商品となります。
- ・メーカー型番にてカタログ掲載以外の色やサイズの見積もしています。詳細はeカタログにてご参照ください。

外形図

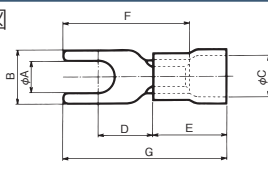

外形寸法表および仕様

型番	絶縁材	定格電圧 (AC)	耐電圧 (AC)	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)								重量 (g)	適合工具 D494.495ページ				
					A	B	C	D	E	F	G	板厚						
BVF0.3-3	硬質塩化ビニル	300V	3000V	-40℃ +75℃	3.2	5.2	3.2	5.9	9.0	12.5	17.5	0.65	0.372	DS05N				
BVF1.25-3																	0.606	
BVF1.25-3.5																	0.579	
BVF1.25-4																	0.699	
BVF1.25-5																0.713		
BVF2-3.5																0.789		
BVF2-4																0.824		
BVF2-5																0.951		
BVF5-4																1.670		
BVF5-5																1.718		
BVF5-5-6																2.188		
																		NH32
																		NH13



1パック単位 100個入

型番	色	適用電線範囲		¥通常単価
		より線 (mm ²)	AWGサイズ	
BVF0.3-3YE	黄	0.1~0.3	26~24	942
BVF1.25-3RE	赤			816
BVF1.25-3GR	緑	0.5~1.65	20~16	816
BVF1.25-3.5RE	赤			816
BVF1.25-3.5GR	緑			816
BVF1.25-4RE	赤			816
BVF1.25-4GR	緑			816
BVF1.25-5RE	赤			816
BVF1.25-5GR	緑	1.04~2.63	16~14	816
BVF2-3.5BU	青			856
BVF2-3.5GR	緑			856
BVF2-4BU	青			856
BVF2-4GR	緑			856
BVF2-5BU	青			861
BVF2-5GR	緑	861		
BVF5.5-4YE	黄	2.63~6.64	12~10	1,381
BVF5.5-4GR	緑			1,381
BVF5.5-5YE	黄			1,381
BVF5.5-5GR	緑			1,381
BVF5.5-6YE	黄			1,557
BVF5.5-6GR	緑			1,557



Order 注文例

型番
BVF0.3-3YE