

ミスミ

250シリーズ

オス(嵌合部露出型)



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

在庫品

**ココが特長** 250シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子  
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子


RoHS

⚠️ 注意  
・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(0496ページ)  
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形寸法表および仕様

型番	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)						適用電線範囲		適合工具 0496ページ
			B	L	D	E	t	t1	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG	
MTR-630809-M	赤	PVC	6.3	21.5	3.6	10.5	0.4	0.8	0.5-1.5	20-16	3GD
MTR-630820-M	青		6.3	22.0	4.4				1.5-2.5	16-14	4GD

外形図

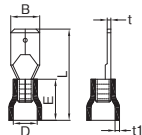

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価
MTR-630809-M	750
MTR-630820-M	785



Order  
注文例

型番
MTR-630820-M

圧着端子

テスト端子・  
テスト端子  
オプション

テストリード・  
その他

メス(嵌合部露出型)



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

在庫品

**ココが特長** 250シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子  
●FA用途に製造された高品質・低価格な圧着端子です。


RoHS

⚠️ 注意  
・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(0496ページ)  
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形寸法表および仕様

型番	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)								適用電線範囲		適合工具 0496ページ
			B	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG	
MTR-630809-F	赤	PVC	7.6	21.0	3.6	10.5	0.4	0.8	0.8	6.4	0.5-1.5	20-16	3GD
MTR-630820-F	青				4.4						1.5-2.5	16-14	4GD

外形図

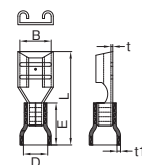

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価
MTR-630809-F	764
MTR-630820-F	863



Order  
注文例

型番
MTR-630820-M

メス(嵌合部絶縁型)



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

在庫品

**ココが特長** 250シリーズ対応! 嵌合部絶縁型差込接続端子  
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子


RoHS

⚠️ 注意  
・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(0496ページ)  
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形寸法表および仕様

型番	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)								適用電線範囲		適合工具 0496ページ	
			B	b	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )		AWG
MTR-630809-FA	赤	PVC	6.7	9.5	22.0	4.0	10.5	0.4	0.8	0.8	6.4	0.5-1.5	20-16	3GD
MTR-630820-FA	青			9.2		22.5						4.5	1.5-2.5	16-14

外形図

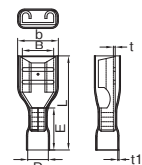

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価
MTR-630809-FA	523
MTR-630820-FA	749



Order  
注文例

型番
MTR-630820-M

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。