


ミスミ

ニッパー

ニッパー

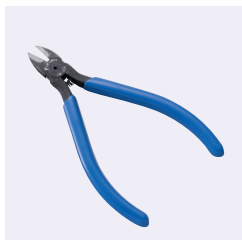


ココが
特長

ピアノ線等のハードカットに最適仕様

- φ0.5mmのピアノ線が切断可能です。(HRC50°以下)
- パネ付きなので楽に操作できます。
- 黒染め処理されています。

在庫品

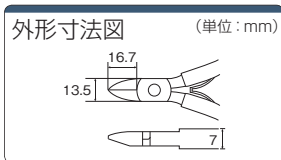

¥

1個単位

型番	¥通常単価	材質	長さ	切断能力径mm		
				鉄線	銅線	ピアノ線 (HRC50°以下)
PM-925	1,980	SAE6140+Tungsten	125mm	1.6φ	2.0φ	0.5φ




Order
注文例

型番

PM-925

汎用ニッパー

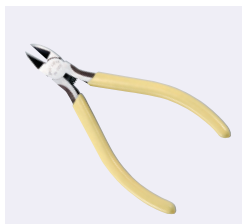

ココが
特長

価格・性能の最適バランス!

- 切れ味抜群の低価格ニッパー
- ライトユーザーに最適!

在庫品

¥

1個単位

型番	¥通常単価	材質	長さ	切断能力径mm	
				鉄線	銅線
PK-705Y	1,280	S45C	125mm	1.6φ	2.0φ



Order
注文例

型番

PK-705Y

ミスミ

精密ニッパー(フラットカット)



ココが
特長

静電気対策に対応した精密ニッパーです

- 切断面は水平な状態でカットされますので、精密部品のリード線、カッティング作業時に部品本体への衝撃が加わる心配はありません。
- 小型グリップで、より精密な作業に適しています。

3 日日出荷



ご注意

・銅線以外の切断には使用しないでください。



刃先形状

¥

1個単位

型番	¥通常単価	対応電線サイズ	長さ	重さ
YN-10AS	2,840	φ1.3	130mm	80g
YN-13AS	2,850	φ0.8	120mm	60g



Order
注文例

型番

YN-10AS