


ミスミ

基板実装タイプ

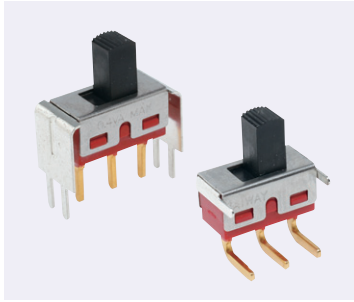

金メッキ 信号用

在庫品

RoHS

ココが
特長

信号ラインの切替スイッチに最適

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ
- ノンショーティングタイプ



・電流量を超えないようご使用ください。



Order
注文例

型番
MSL-12PB-5P




1パック単位 5個入

型番	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子形状	¥通常単価		
			左	中央	右	UL	CSA		1~4パック	5~9パック	10パック~
MSL-12PB-5P	ON-ON	単極双投	ON 2-1	—	ON 2-3	—	—	プリント基板用端子 (ストレート・ブラケット付)	500	450	400
MSL-13PB-5P	ON-OFF-ON			OFF				550	490	440	
MSL-12PH-5P	ON-ON			—				500	450	400	
MSL-13PH-5P	ON-OFF-ON	2極双投	ON 2-1	OFF	ON 2-3	—	—	プリント基板用端子 (ライトアングル)	550	490	440
MSL-22PB-5P	ON-ON			—				750	670	600	
MSL-23PB-5P	ON-OFF-ON			OFF				800	720	640	
MSL-22PH-5P	ON-ON			—				750	670	600	
MSL-23PH-5P	ON-OFF-ON			OFF				800	720	640	

仕様

電流量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電気的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	10mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	5万回以上	-30~+85℃	約2~4g

外形図

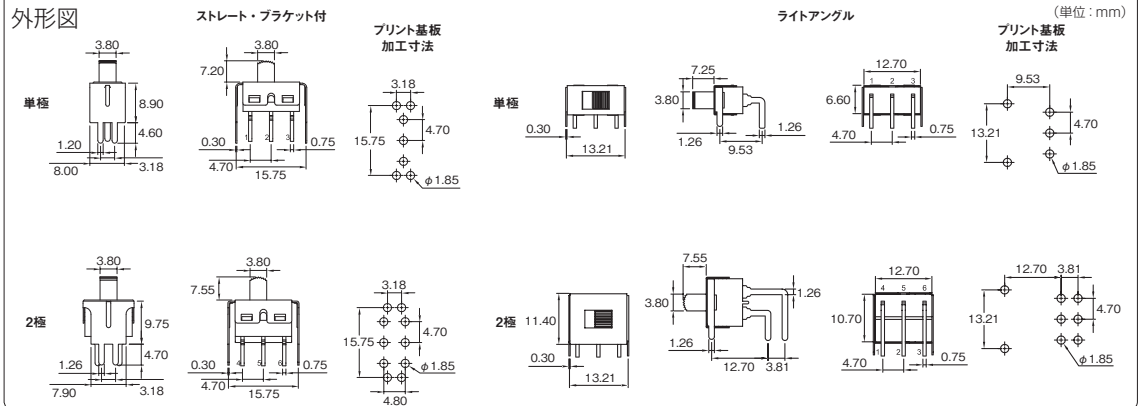

ポテンショ
メータ

エンコーダ

スライド
スイッチ

ディップ
スイッチ

トグルスイッチ
(基板用)

ロータリ
コードスイッチ

タクト
スイッチ

ロツカスイッチ
(基板用)

押ボタン
スイッチ

基盤用
スイッチ
VONA

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合料金を11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。