


ミスミ

ACサーボモータ 制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)

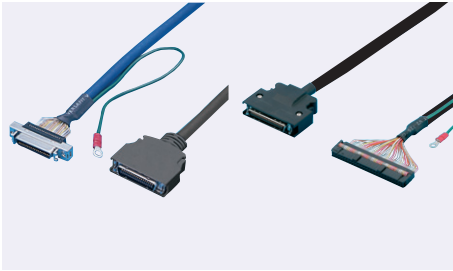

**ココが
特長**

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 信頼性の高いヒロセ電機/3M製コネクタを採用!
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスタウンを実現。
- 長さ指定ができる端子台用変換ケーブルです!

1~20本

2 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/本 5本まで

RoHS

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

お値引き

1~19本	通常単価
20~49本	10%
50本~	15%

結線・線色ページ ▶1021

部材ページ ▶647

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

Order 注文例	コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	指定長(m)
	GRPTF	E50-M50	WA	0.5

■サーボアンプ制御信号コネクタ⇔MILソケット変換ケーブル

1本単位

メーカー	対応アンプ	コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	指定長(m)	¥通常単価		
						基本単価/m		ケーブル単価/m
						GRNTF GRNTT	GRPTF	WAケーブル
三菱電機(株)	MR-J2S-□A	GRNTF (黒色)	E20-M20	WA UL20276 AWG28 1重シールド 30V 黒色	0.2 ↓ 50 (0.1m 毎に 指定可)	3,400	2,850	159
	MR-J3-□A					5,680	4,800	330
安川電機(株)	ΣV SGDⅤ		E50-M50 (ガイドキー1個)			5,680	4,800	330
	ΣⅢ SGDS		E26-M34 (ガイドキー1個)			3,500	3,020	182
	ΣⅡ SGDM					5,680	4,800	330
パナソニック(株)	MINAS AⅢ		GRNTT (白色) 住友3M			E50-M50 (ガイドキー1個)		5,680
	MINAS A	GRPTF (黒色) ミスミオリジナル			5,680	4,800	330	
オムロン(株)	G5 R88D-WT		E36-M40 (ガイドキー1個)		5,680	4,800	330	
その他	---				3,680	3,680	270	

■端子台中継用ケーブル

1本単位

変換ケーブル型番	外形図	対応端子台		端子台掲載ページ
		型番	¥通常単価	
GRNTF-E20-M20 GRPTF-E20-M20	<p>指定長 200</p> <p>※芯数は形状仕様タイプの芯数</p>	MWS-M20-HT20	1,670	▶584
GRNTF-E50-M50 GRPTF-E50-M50		MWS-M50-HT50	3,000	
GRNTF-E26-M34 GRPTF-E26-M34		MWS-M34-HT34	1,950	