

ミスミ

バラ線フード付タイプ

自由長



ココが特長

バラ線で盤内配線らくらく!  
●カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は958ページ



●マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合コネクタピン番号の印字になります。

圧接 金メッキ PLC

1~20本  
3 日日出荷

21~50本  
7 日日出荷

急 ストック A

巻末-9  
5本まで  
翌日出荷 ¥500/本  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

RoHS

部材ページ 802

|        |       |       |         |
|--------|-------|-------|---------|
| 指定長(m) | ~0.9  | 1~4   | 4.1~50  |
| 公差     | +20mm | +50mm | +指定長の3% |

※指定長の公差は上記の通りになります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

| お値引き     |      |
|----------|------|
| 1~9本     | 通常単価 |
| 10~49本   | 5%   |
| 50~99本   | 10%  |
| 100~299本 | 15%  |



無料カスタムNo.は型番末尾にお付けください

1本単位

| コネクタタイプ  | 形状仕様タイプ                             | 外形イメージ図   | 電線タイプ   | 芯数            | 指定長(m) | ¥通常単価 |          |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------|--------|-------|----------|
|  |                                     |   |   |               |        | 基本単価  | ケーブル単価/m |
| BHPCLR<br>金属フード付<br>圧接式<br>パネロックコネクタ<br>本多通信工業 | ST<br>(メス)<br>ピン番入り<br>マークチューブ付     |   | A<br>AWG28 30V<br>UL1571 白<br>NAC028A<br>2A<br>仕上外径<br>0.58mm | 20            | 0.2    | 3,183 | 296      |
|  |                                     |   |   | 28            |        | 3,317 | 414      |
|  |                                     |   |   | 36            |        | 3,833 | 532      |
|  |                                     |   |   | 50            |        | 4,700 | 617      |
|  |                                     |   |   | 68            |        | 6,167 | 838      |
|  |                                     |   |   | 96            |        | 7,817 | 1,183    |
|  | SY<br>(メス・Y端子)<br>ピン番入り<br>マークチューブ付 |   | A<br>AWG28 30V<br>UL1571 白<br>NAC028A<br>2A<br>仕上外径<br>0.58mm | 20            | 10     | 3,600 | 296      |
|  |                                     |   |   | 28            |        | 3,983 | 414      |
|  |                                     |   |   | 36            |        | 4,583 | 532      |
|  |                                     |   |   | 50            |        | 5,750 | 617      |
|  |                                     |   |   | 68            |        | 7,583 | 838      |
|  |                                     |   |   | 96            |        | 9,833 | 1,183    |
| SR<br>(メス・丸端子)<br>ピン番入り<br>マークチューブ付            |                                     | A<br>AWG28 30V<br>UL1571 白<br>NAC028A<br>2A<br>仕上外径<br>0.58mm | 20  | 0.1m毎に<br>指定可 | 3,600  | 296   |          |
|  |                                     |   | 28  |               | 3,983  | 414   |          |
|  |                                     |   | 36  |               | 4,583  | 532   |          |
|  |                                     |   | 50  |               | 5,750  | 617   |          |
|  |                                     |   | 68  |               | 7,583  | 838   |          |
|  |                                     |   | 96  |               | 9,833  | 1,183 |          |

コネクタ付ケーブル選定方法  
角型コネクタ付ケーブル  
同軸コネクタ付ケーブル  
丸型コネクタ付ケーブル  
ナイロンコネクタ付ケーブル  
カスタムサービス  
コネクタ付ケーブル資料

使用部材情報

コネクタ・フード

SPCR・WPCR・BHPCR・ZPCR・GRNR



| コネクタ                 |                        |
|----------------------|------------------------|
| メーカー                 | 本多通信工業                 |
| 型番                   | PCR-E**FA+             |
| 定格電流                 | 1A                     |
| 定格電圧                 | AC250V                 |
| 更に詳しく                | 089ページ                 |
| フード(20芯・28芯・36芯・68芯) |                        |
| メーカー                 | 本多通信工業                 |
| 型番                   | PCS-E**L*              |
| 更に詳しく                | 090ページ                 |
| フード(50芯)             |                        |
| メーカー                 | 本多通信工業                 |
| 型番                   | PCS-E50LPA             |
| 更に詳しく                | 090ページ                 |
| フード(96芯)             |                        |
| メーカー                 | 本多通信工業                 |
| 型番                   | PCS-E96LKPA            |
| 更に詳しく                | 090ページ                 |
| 形状                   | HCP CN2側セントロニクスコネクタ    |
| メーカー                 | DDK                    |
| 型番                   | 57-30**0-D76           |
| 更に詳しく                | 073ページ                 |
| 形状                   | CN2側MILソケットコネクタ        |
| メーカー                 | ヒロセ電機                  |
| 型番                   | HIF3BA(B)-50D-2.54R    |
| 更に詳しく                | 048ページ                 |
| 形状                   | HC50PB CN2側セントロニクスコネクタ |
| メーカー                 | DDK                    |
| 型番                   | 57FE-30500-20N-D8-3F   |
| 更に詳しく                | 076ページ                 |


EPCR



| コネクタ  |             |
|-------|-------------|
| メーカー  | 本多通信工業      |
| 型番    | PCR-E**PMA+ |
| 定格電流  | 1A          |
| 定格電圧  | AC250V      |
| 更に詳しく | 090ページ      |
| フード   |             |
| メーカー  | 本多通信工業      |
| 型番    | PCS-E**L**  |
| 更に詳しく | 090ページ      |

※形状：PS CN2側コネクタは左表のPCR-E\*\*FA+と同様

圧着端子

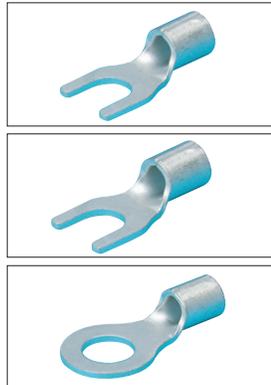

| Y型圧着端子 |            |
|--------|------------|
| メーカー   | 大同端子製造     |
| 型番     | F0.3-3相当品  |
| サイズ    | 3.2mm      |
| 外幅     | 5.2mm      |
| 更に詳しく  | 0468ページ    |
| Y型圧着端子 |            |
| メーカー   | 大同端子製造     |
| 型番     | F0.08-3相当品 |
| サイズ    | 3.2mm      |
| 外幅     | 5.2mm      |
| 更に詳しく  | 0468ページ    |
| 丸型圧着端子 |            |
| メーカー   | 大同端子製造     |
| 型番     | 0.3-3相当品   |
| サイズ    | 3.2mm      |
| 外幅     | 5.2mm      |
| 更に詳しく  | 0464ページ    |

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けに使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

多芯ケーブル

SPCR・EPCR  
SBケーブル



|             |          |
|-------------|----------|
| メーカー        | ミスミ      |
| 型番          | SS30WS   |
| 取得規格        | AWM20276 |
| 定格温度        | 80℃      |
| 難燃性         | VW-1SC   |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×8倍  |
| 曲げ半径mm(可動部) | —        |
| 更に詳しく       | 01339ページ |

Aケーブル、ZPCR使用ケーブル



|             |          |
|-------------|----------|
| メーカー        | ミスミ      |
| 型番          | NA20276  |
| 取得規格        | AWM20276 |
| 定格温度        | -10℃~80℃ |
| 難燃性         | —        |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×10倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | —        |
| 更に詳しく       | 01335ページ |

Bケーブル、WPCR選択時



|             |          |
|-------------|----------|
| メーカー        | ミスミ      |
| 型番          | NA28WSH  |
| 取得規格        | AWM20276 |
| 定格温度        | -10℃~80℃ |
| 難燃性         | —        |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×8倍  |
| 曲げ半径mm(可動部) | —        |
| 更に詳しく       | 01338ページ |

GRNR  
WAケーブル



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| メーカー        | ミスミ               |
| 型番          | MAST-UL20276SB-28 |
| 取得規格        | ULAWM20276        |
| 定格温度        | 0~80℃             |
| 難燃性         | VW-1              |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×10倍          |
| 曲げ半径mm(可動部) | —                 |
| 更に詳しく       | 01333ページ          |

ケーブル仕上外径・許容電流表

|         |          |          | 芯数  |     |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|-----|-----|------|------|------|------|
|         |          |          | 20  | 28  | 36   | 50   | 68   | 96   |
| ケーブルタイプ | SB       | 仕上外径(mm) | 6.1 | 7.2 | 7.6  | 8.1  | 9.0  | 10.5 |
|         |          | 許容電流(A)  | 1.0 | 1.0 | 1.23 | 1.14 | 0.93 | 0.93 |
|         | A        | 仕上外径(mm) | 6.7 | 7.2 | 7.6  | 8.1  | 9.0  | 10.4 |
|         |          | 許容電流(A)  | 1.0 | 1.0 | 1.23 | 1.14 | 1.04 | 0.93 |
|         | B        | 仕上外径(mm) | 6.1 | 6.9 | 7.3  | 8.2  | 10.5 | 10.5 |
|         |          | 許容電流(A)  | 1.5 | 1.3 | 1.2  | 1.0  | 0.8  | 0.8  |
| WA      | 仕上外径(mm) | 6.0      | 7.2 | 7.6 | 8.1  | 9.0  | 10.4 |      |
|         | 許容電流(A)  | 9.0      | 0.6 | 0.6 | 0.5  | 0.5  | 0.4  |      |

アース線・アース端子



| アース用単芯電線(全型番共通) |                 |
|-----------------|-----------------|
| 型番              | UL1007-16-GN相当品 |
| 取得規格            | UL1007          |
| 曲げ半径            | 仕上外径×8倍         |
| 更に詳しく           | 01375ページ(類似仕様)  |



| アース用圧着端子 |                  |
|----------|------------------|
| 型番       | RBA1.25-3.5RE相当品 |
| サイズ      | 3.7mm            |
| 外幅       | 6.6mm            |
| 定格電圧     | 300V             |
| 更に詳しく    | 0472ページ          |

Dsub  
コネクタ付  
ケーブル  
MILソケット  
コネクタ付  
ケーブル  
FCN  
コネクタ付  
ケーブル  
コネクタ付  
変換・分岐  
ケーブル  
セントロニクス  
コネクタ付  
ケーブル  
IEEE1284ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
MR  
コネクタ付  
ケーブル  
PCRハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
PCSハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
HDRA・HDR  
コネクタ付  
ケーブル  
DX31ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
8840ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
Han防水  
コネクタ付  
ケーブル