



スチール中型ボックスパッキン付 W70×H55mm 単品

RoHS



ココが
特長

パッキンを付け防塵性を高めたボックス

- コム足・スイッチ取付穴間は**1166ページ**参照
- スイッチ単品は**1100ページ**参照



Order
注文例

型式	塗装色	金具・ゴム足記号
MSXD12	K	F

ケーブルセット

型式	ケーブル付	塗装色	ケーブル長	金具・ゴム足記号
MSXD12	CB1	K	0.5	F



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ケーブルセット

出荷日

1~5個	2日
6個~	都度見積

非在庫品



型式	塗装色	スイッチ取付穴 穴数	φ	長さ(L) mm	素材・ 表面処理	重量 (g)	パラチャージ 1~2個	基準単価 3~4個	スライド単価 5~9個	10~49個	金具・ゴム足
MSXD10	K クリーム (2.5Y9/1)	1	穴無し	90	SPCC 粉体塗装	270	+150 /個	¥1,500	¥1,430	¥1,350	F: ¥100 G: ¥730 J: ¥730 P: ¥940
MSXD11		1	φ16			266		¥1,530	¥1,460	¥1,380	
MSXD12		1	φ22			262		¥1,560	¥1,490	¥1,410	
MSXD13	G グレー (5Y7/1)	1	φ30	140	SPCC 粉体塗装	356	+150 /個	¥1,600	¥1,520	¥1,440	F: ¥100 G: ¥780 J: ¥780 P: ¥940
MSXD20		2	穴無し			364		¥1,800	¥1,710	¥1,620	
MSXD21		2	φ16			352		¥1,870	¥1,780	¥1,690	
MSXD22	E エメラルド (5Y8/1)	2	φ22	190	SPCC 粉体塗装	354	+150 /個	¥1,800	¥1,710	¥1,620	F: ¥150 G: ¥1,200 J: ¥1,200 P: ¥940
MSXD23		2	φ30			352		¥1,870	¥1,780	¥1,690	
MSXD30		2	穴無し			470		¥1,870	¥1,780	¥1,690	
MSXD31	E エメラルド (5Y8/1)	3(等間隔)	φ16	190	SPCC 粉体塗装	466	+150 /個	¥1,870	¥1,780	¥1,690	F: ¥150 G: ¥1,200 J: ¥1,200 P: ¥940
MSXD32E		3(等間隔)	φ22			464		¥1,870	¥1,780	¥1,690	
MSXD32A		3(不等間隔)	φ22			464		¥1,870	¥1,780	¥1,690	

■部 1~2個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 MSXD10-K を2個ご注文の場合 (基準単価1,500円+パラチャージ150円)×2個=3,300円
 パラチャージに関しては**1010ページ**
 ※ケーブルセットの箱単価は発注数に関係なく基準単価となります。

<ケーブルセット>

有料オプション品	記号	ケーブル長 (m)	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価
ケーブル2芯、ケーブルグラント0A-W-1606	CB1	0.5~1.5	¥340	¥100
ケーブル4芯、ケーブルグラント0A-W-1606	CB2		¥370	¥150
ケーブル8芯、ケーブルグラント0A-W-1609	CB3		¥390	¥200
ケーブル12芯、ケーブルグラント0A-W-1611	CB4		¥460	¥250

※ケーブルVLCFTF-0.5**04119ページ**、ケーブルグラント**06121ページ**

付属グロメット



穴無しタイプには付属しません

塗装色

K: クリーム	G: グレー	E: エメラルド
近似マンセル値 2.5Y9/1	近似マンセル値 5Y7/1	近似マンセル値 5Y8/1

金具・ゴム足記号

ゴム足	F
取付金具(クリーム)	G
取付金具(グレー)	H
取付金具(エメラルド)	I
傾斜タイプ取付金具(クリーム)	J
傾斜タイプ取付金具(グレー)	K
傾斜タイプ取付金具(エメラルド)	L
ブラケット取付タイプ(クリーム)	P


外形図

スイッチ穴数1個タイプ

スイッチ穴数2個タイプ

スイッチ穴数3個タイプ

共通 (単位: mm)

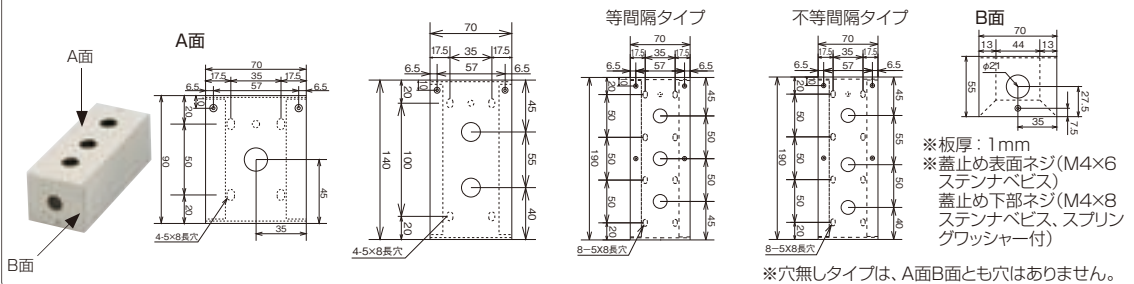

スチール標準ボックス、中型ボックス共通取付金具専用オプション

取付金具(オプション)

<スイッチ1、3個タイプ用>

<スイッチ2個タイプ用>

<取付例>

<ブラケット取付タイプ> 2つセットになります

<取付例>



- ※1: スwitch3個タイプ用は、Switch1個タイプ用の取付金具を2つ使用して設置して下さい。
- ※2: 縦置きで固定する場合は、ボックス背面の取付穴をご使用下さい。
- ※3: 壁取付タイプはクリーム色のみ、2個セットです。


付属ネジ
装置取付用: M5×10 ステン皿ビス・ナット
ボックス取付用: M5×5 ステンナビス・ナット

取付金具外形図

スイッチ1、3個タイプ用 板厚2.3mm

スイッチ2個タイプ用 板厚2.3mm

ブラケット取付け取付タイプ 板厚1.0mm

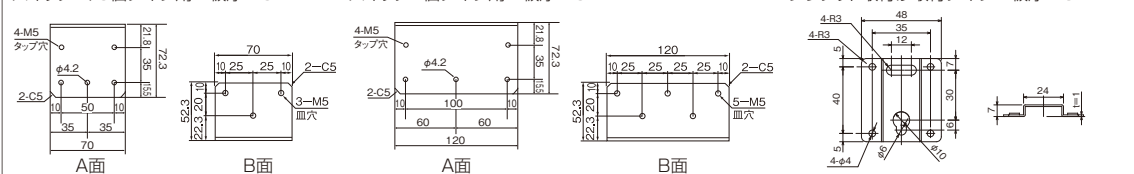

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・フューザー
↓
FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス
共通仕様

FAスイッチ
ボックス