


ミスミ

NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

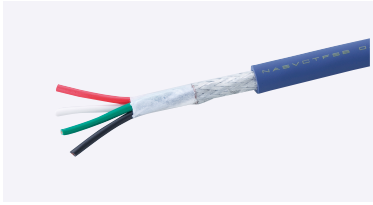

電安法 PSE 300V より線 1重 シールド 耐油

ココが特長 300V 柔軟タイプシールド付 汎用ケーブル



・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
 ・ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ・単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストック T

1~99m (5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

2 日日出荷 ストック A

100m (2本まで) 1 日日出荷 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	¥スライド単価			通常出荷日	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日
			1000m (100m×10 ²)	500m (100m×5 ²)	100m (巻) ×3本~			99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	
			全長 ^{※3} もしくは指定長	メートル ^{※1} 単価 ^{※2}	メートル ^{※1} 単価 ^{※2}			メートル ^{※1} 単価 ^{※2}	メートル ^{※1} 単価 ^{※2}	メートル ^{※1} 単価 ^{※2}	メートル ^{※1} 単価 ^{※2}	
NASVCTFSB	0.5	2	134	146	146	147	在庫品	158	181	181	189	在庫品
		3	158	171	172	172	在庫品	185	211	211	221	在庫品
		4	184	199	199	201	在庫品	215	245	245	256	在庫品
		6	263	283	283	285	在庫品	306	350	350	366	在庫品
		8	363	392	392	396	在庫品	407	464	464	485	在庫品
		10	430	465	465	468	在庫品	481	550	550	575	在庫品
	0.75	12	465	503	503	506	在庫品	524	600	600	627	在庫品
		16	573	619	619	625	在庫品	652	746	746	780	在庫品
		20	846	914	914	921	在庫品	976	1,115	1,115	1,166	在庫品
		30	1,297	1,399	1,399	1,411	T 1日目	1,492	T/A 1,704	T/A 1,704	T/A 1,784	T/A 2日目
		2	142	155	155	156	在庫品	168	191	191	200	在庫品
		3	166	178	178	180	在庫品	194	222	222	232	在庫品
1.25	4	193	208	208	211	在庫品	225	258	258	270	在庫品	
	6	277	300	300	302	在庫品	324	368	368	386	在庫品	
	8	367	396	396	399	在庫品	427	490	490	514	在庫品	
	10	513	553	553	559	T 1日目	574	T/A 651	T/A 651	T/A 682	T/A 2日目	
	12	552	595	595	600	在庫品	626	709	709	741	在庫品	
	16	686	747	747	748	T 1日目	779	T/A 883	T/A 883	T/A 924	T/A 2日目	
2	2	179	194	194	196	在庫品	211	240	240	251	在庫品	
	3	211	229	229	230	在庫品	248	284	284	297	在庫品	
	4	250	271	271	273	在庫品	293	335	335	351	在庫品	
	6	367	396	396	399	在庫品	416	477	477	498	在庫品	
	8	482	521	521	525	T 1日目	552	T/A 631	T/A 631	T/A 660	T/A 2日目	
	10	679	732	732	739	T 1日目	765	T/A 868	T/A 868	T/A 908	T/A 2日目	
電線・ケーブル (オプション・その他)	12	728	785	785	792	T 1日目	829	T/A 940	T/A 940	T/A 984	T/A 2日目	
	16	1,135	1,138	1,139	1,139	T 1日目	1,190	T/A 1,543	T/A 1,543	T/A 1,615	T/A 2日目	
	2	238	256	256	258	在庫品	277	314	314	327	在庫品	
	3	285	309	309	311	在庫品	333	377	377	395	在庫品	
	4	352	379	379	382	在庫品	408	463	463	484	在庫品	
	6	510	549	549	555	T 1日目	574	T/A 651	T/A 651	T/A 682	T/A 2日目	
電線規格に関するガイド	8	699	755	755	760	T 1日目	791	T/A 897	T/A 897	T/A 938	T/A 2日目	
	10	840	907	907	916	T 1日目	956	T/A 1,085	T/A 1,085	T/A 1,136	T/A 2日目	
	12	943	1,017	1,017	1,027	T 1日目	1,072	T/A 1,213	T/A 1,213	T/A 1,270	T/A 2日目	



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例

型番 - 断面積 - 芯数 - 長さ
 NASVCTFSB - 0.5 - 2 - 10

※[: 半角括弧、[: イチ、[: アイ、[: セロ、[: オー]などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル (オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて (UL/ULステッドケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス