

LED照明

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

LZ17シリーズ ローコストタイプ



白色 LED IP54

在庫品

RoHS

 
ココが特長 低価格のストレートタイプLED照明

- 蛍光灯と同等以上の明るさで、且つ小型
- 長さは2タイプ。蛍光灯6W~10W相当の照度
- 日亜化学工業製のLEDを採用
- IP54(防塵・防滴)対応



・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
 ・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

照度比較(取付高さ:0.5m)



1台単位



Order 注文例

型番	長さ	LED色
LZ17	223	W



型番	長さ	LED色	¥通常単価	¥スライド単価	
LZ17	223	W(白)	1~2台	2,700	2,500
	313		3~8台	2,300	2,300
			9台~	3,900	3,500



Example 使用方法

取付例

制御盤内照明に最適



点灯イメージ




仕様

型番		LZ17-223-W	LZ17-313-W
照度(ルクス)	0.5m	260lx	380lx
	1.0m	65lx	85lx
光束(ルーメン)		260lm	370lm
LED色		白色(5200K)	
入力電圧		DC24V ± 5%	
入力電流		160mA	240mA
消費電力		4W	5.8W
動作環境		温度: -5~+40℃、湿度: 45~85%RH(結露なきこと)	
絶縁抵抗		100MΩ以上(DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間	
耐電圧		AC500V(1分間): 充電部-非充電部間	
配光角度		約120°	
LED寿命		50,000時間(光束70%以下)	
保護等級		IP54	
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理	
	前面カバー	アクリル	
	ケーブル	UL2464 20AWG 2C	
質量(ケーブル含む)		285g	370g

外形図

(単位: mm)

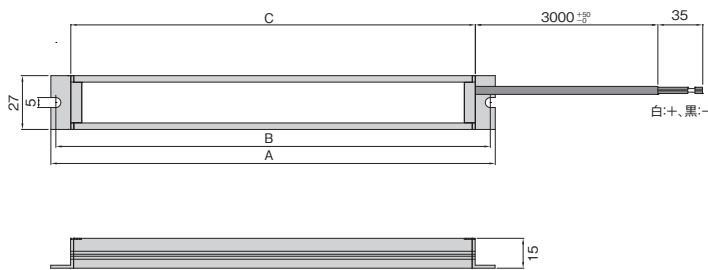

型番	寸法(mm)		
	A	B	C
LZ17-223-W	223	218	203
LZ17-313-W	313	308	293