

ミスミ

LZ1Bシリーズ 広角・シームレスタイプ



白色LED 広角配光 IP64

在庫品

RoHS

 
ココが特長

LZ19シリーズを改良し、LZ1Bシリーズとなりました。

- 従来のLZ19に比べ、照度が約10%アップ
- サイドモールが乳白半透明のため、連続光可能
- IP64(防塵・防滴)対応
- 長さは3タイプ。蛍光灯6W~15W相当の照度
- 日亜化学工業株式会社LEDを採用。国内製
- 配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用

注意

LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。



1台単位



Order注文例

型番	長さ	LED色
LZ1B	245	W



型番	長さ	LED色	¥通常単価		
			1~2台	3~8台	9台~
LZ1B	245	W(白)	5,800	5,400	5,100
	485		7,300	6,900	6,600
	725		8,800	8,400	8,000


LED照明

照明 (オプション・その他)


LZ1Bシリーズ



サイドモールが乳白半透明で明かりが漏れるので、つなぎ目のない連続光になります

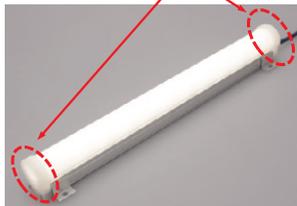

拡散カバーにより蛍光灯に近い配光曲線

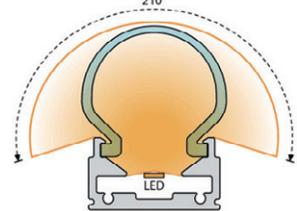

スイッチング電源

ケース付き

DINレール取付



491ページ


495ページ

仕様

型番	LZ1B-245-W	LZ1B-485-W	LZ1B-725-W	
照度(ルクス)	0.5m	235lx	430lx	550lx
	1.0m	60lx	110lx	165lx
光束(ルーメン)	310lm			1,000lm
LED色	白色(5000K)			
入力電圧	DC24V ± 5%			
入力電流	240mA	480mA	720mA	
消費電力	5.8W	11.6W	17.3W	
動作環境	温度: -5~+40℃, 湿度: 45~85%RH(結露なきこと)			
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間			
耐電圧	AC500V(1分間): 充電部-非充電部間			
配光角度	約210°			
LED寿命	50,000時間(光束70%以下)			
保護等級	IP64			
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理		
	前面カバー	ポリカーボネート		
	ケーブル	ミスミ NAVC-23-1PS(mm ² ×2C)		
ケーブル曲げ半径	15mm以上			
質量(ケーブル含む)	150g	230g	310g	

外形図

(単位: mm)

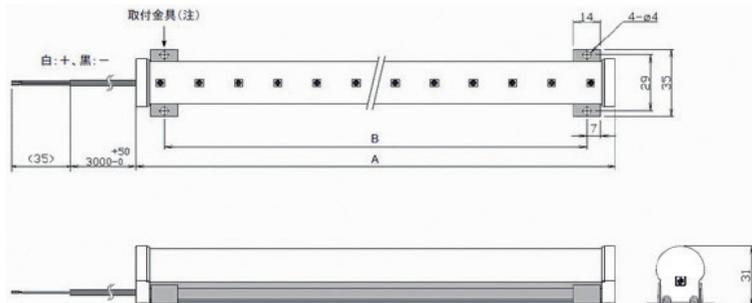

型番	寸法(mm)	
	A	B
LZ1B-245-W	245	216 (max.)
LZ1B-485-W	485	456 (max.)
LZ1B-725-W	725	696 (max.)

注) 本体の裏面に2箇所防水シールがありますので、取付金具の位置を変更する場合はご注意ください。