

LED照明

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

LZ18シリーズ 防塵・防滴



ココが特長

埃が多い環境で最適な薄型照明

- IP54(防塵・防滴)対応
- 長さは2タイプ。蛍光灯15W~20W相当の照度
- 日亜化学工業株式会社LEDを採用。国内製
- 配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用

白色LED IP54

在庫品

 
RoHS



ご注意

・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
 ・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

照度比較 (取付高さ: 0.5m)



1台単位



Order 注文例

型番	長さ	LED色
LZ18	280	W



型番	長さ	LED色	¥通常単価	¥スライド単価	
			1~2台	3~8台	9台~
LZ18	280	W(白)	7,700	7,300	6,900
	520		11,000	10,500	9,900



Example 使用方法

取付例


制御盤内照明に最適



点灯イメージ



外観

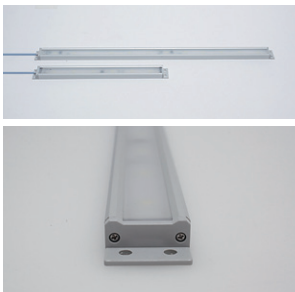


仕様

型番	LZ18-280-W	LZ18-520-W
照度(リクス)	0.5m 496lx 1.0m 133lx	0.5m 878lx 1.0m 257lx
光束(ルーメン)	340lm	680lm
LED色	白色(5000K)	
入力電圧	DC24V ± 5%	
入力電流	200mA	400mA
消費電力	4.8W	9.6W
動作環境	温度: -10~+50°C, 湿度: 40~90%RH(結露なきこと)	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間	
耐電圧	AC1000V(1分間): 充電部-非充電部間	
配光角度	約120°	
LED寿命	40,000時間(光束70%以下)	
保護等級	IP54	
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理
	前面カバー	アクリル
	ケーブル	ミスミ NAVC-25-1PS(0.2mm ² ×2C)
ケーブル曲げ半径	13mm以上	
質量(ケーブル含む)	145g	270g

外形図

(単位: mm)

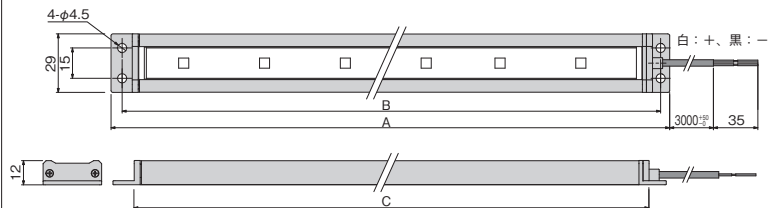

型番	寸法(mm)		
	A	B	C
LZ18-280-W	280	270	261
LZ18-520-W	520	510	501

スイッチング電源

ケース付き

DINレール取付



0491ページ

0495ページ