


ミスミ

NA20276HB 架橋ポリエチレン UL対応 シールド付

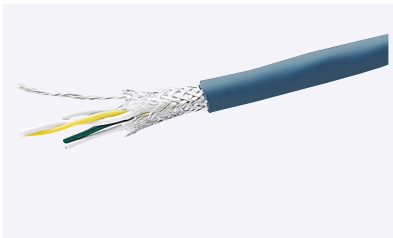

電気用品安全法を取得していません。

ココが特長

UL AWM VW-1 30V より線 ツイストペア 1重シールド 耐油

30V 低価格なポリエチレン信号ケーブルです。

- 計測機器の信号伝送に最適です! ツイストペア+シールドでノイズ対策もOK!!
- 絶縁にPVCより電氣的に安定した架橋ポリエチレンを使用しております。
- 従来類似品よりお得なプライスで購入可能です。



ご注意

・各サイズの3芯はツイストペア(対燃り)ではありません。
 ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m(2本まで)

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストーク T

巻末-9

当日出荷 ¥1,000/本

ストーク A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本

※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692

型番	AWG サイズ	対数 ^{※1} 1P=2芯	販売単位 全長 ^{※2} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日
				1000m (100m×10 ^{※3})	500m (100m×5 ^{※3})	100m(巻) ×3本 ^{※3}				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	
				ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}				ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	
NA20276HB	26	1P	1 100 500 1000	92	102	116	125	在庫品	153	171	171	171	在庫品	
		3(芯)		108	119	136	146	在庫品	181	202	202	202	在庫品	
		2P		123	135	154	166	在庫品	204	230	230	230	在庫品	
		3P		145	161	183	197	在庫品	241	270	270	270	在庫品	
		4P		169	187	213	229	在庫品	282	316	316	316	在庫品	
		5P		200	222	252	272	在庫品	336	375	375	375	在庫品	
		6P		231	255	290	313	在庫品	387	432	432	432	在庫品	
		7P		261	288	329	354	T 1日目	437	490	490	490	T/A 2日目	
		8P		284	314	358	386	T 1日目	477	535	535	535	T/A 2日目	
		10P		340	376	428	461	T 1日目	570	638	638	638	T/A 2日目	
	24	12P	380	421	480	517	T 1日目	637	714	714	714	T/A 2日目		
		15P	421	466	531	572	T 1日目	706	790	790	790	T/A 2日目		
		18P	480	531	606	653	T 1日目	806	903	903	903	T/A 2日目		
		20P	550	609	694	748	T 1日目	923	1,034	1,034	1,034	T/A 2日目		
		1P	111	122	139	150	在庫品	184	206	206	206	在庫品		
		3(芯)	119	132	150	162	在庫品	199	223	223	223	在庫品		
		2P	130	144	163	176	在庫品	218	244	244	244	在庫品		
		3P	157	173	198	213	在庫品	261	294	294	294	在庫品		
		4P	210	233	265	286	T 1日目	352	395	395	395	T/A 2日目		
		5P	247	273	311	335	T 1日目	415	464	464	464	T/A 2日目		
22	6P	296	327	373	402	T 1日目	495	555	555	555	T/A 2日目			
	7P	315	349	397	428	T 1日目	527	592	592	592	T/A 2日目			
	8P	328	363	414	446	T 1日目	550	616	616	616	T/A 2日目			
	10P	372	412	469	505	T 1日目	624	699	699	699	T/A 2日目			
	12P	476	526	600	647	T 1日目	799	894	894	894	T/A 2日目			
	15P	486	537	612	660	T 1日目	816	914	914	914	T/A 2日目			
	18P	548	605	690	744	T 1日目	918	1,027	1,027	1,027	T/A 2日目			
	20P	624	690	787	848	T 1日目	1,048	1,174	1,174	1,174	T/A 2日目			
	1P	128	142	162	174	在庫品	215	240	240	240	在庫品			
	3(芯)	143	157	180	193	在庫品	238	266	266	266	在庫品			
20	2P	158	174	198	214	在庫品	262	295	295	295	在庫品			
	3P	214	236	270	290	在庫品	358	402	402	402	在庫品			
	4P	256	283	323	348	在庫品	428	481	481	481	在庫品			
	5P	300	333	378	408	T 1日目	504	564	564	564	T/A 2日目			
	6P	346	383	436	470	T 1日目	580	650	650	650	T/A 2日目			
	7P	372	412	469	505	T 1日目	624	699	699	699	T/A 2日目			
	8P	443	490	559	603	在庫品	743	833	833	833	在庫品			
	10P	540	586	668	720	T 1日目	888	996	996	996	T/A 2日目			
12P	550	609	694	748	T 1日目	923	1,034	1,034	1,034	T/A 2日目				



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・芯/対数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください) 1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order
注文例

型番	AWGサイズ	対数	長さ
NA20276HB	26	1P	10

※3(芯)と表記されている商品は、ツイストペア(対燃り)ではありません。
 ※[(: 半角括弧), (| : イチ), (/ : アイ), (/ : オー), (/ : ゼロ), (/ : オー)]などの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認をお願いします。