

ミニコンタクタ用サージ吸収ユニット

RoHS



UL LISTED



ココが特長

ミニコンタクタ専用のサージ吸収ユニットです。

- ミニコンタクタ専用のサージユニットです。
- 小型で取り付けも差し込むだけです。
- AC100V, AC200V, DC24V用の3種類をご用意しました。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



ミニコンタクタ型式	定格電圧	内部素子	型式	基準単価		スライド単価	
				1~4台	5~9台	10台~	10台~
GMC-6M-AC100V	AC60~127V	バリスタ	AS-12M-2	¥350	¥340	¥330	
GMC-9M-AC100V							
GMC-12M-AC100V							
GMC-16M-AC100V							
GMC-6M-AC200V							
GMC-9M-AC200V	AC200~240V	AS-12M-3	¥350	¥340	¥330		
GMC-12M-AC200V							
GMC-16M-AC200V							
GMD-6M-DC24V	DC12~24V	AS-12M-4	¥350	¥340	¥330		
GMD-9M-DC24V							
GMD-12M-DC24V							
GMD-16M-DC24V							



Order注文例


型式
AS-12M-3

電磁開閉器
コンタクタ
サーマルリレー

コンタクタ
サーマルリレー

電磁開閉器

コンタクタ・
サーマルリレー

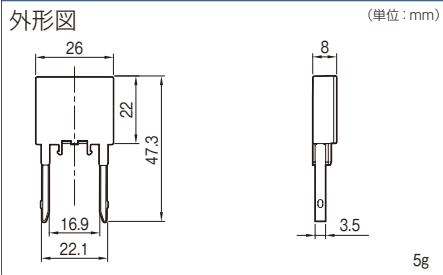

ミニコンタクタ用マウントユニット

RoHS



ネジ取付 DINレール



ココが特長

サーマルリレーを単体でDINレール取付するユニットです。

- ミニコンタクタ用サーマルリレー単体をDINレール取付できます。



ご注意

・ミニコンタクタ用サーマルリレー専用のマウントユニットです。サーマルリレーはこちら [▶1424ページ](#)

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4台	5~9台	10台~	10台~
AZ-12MH	¥480	¥380	¥300	



Order注文例

型式
AZ-12MH

