


ミスミ

## EXTTYPE2SB 30V UL シールド付

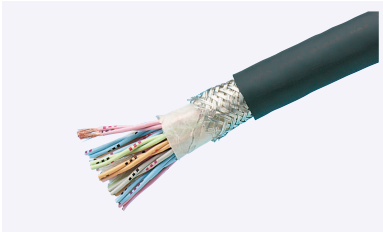

電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VW-1 c-UL 30V より線 細線化 導体 1重 ツスト ベア 耐油

ココが  
特長

### ULAWM規格のシールド付可動信号ケーブル

●特に外径の細さに優れております。



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)  
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

在庫品

**3** 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本  
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

**RoHS**



1本単位 1巻単位

型番	AWGサイズ	対数 <sup>※3</sup> 1P=2芯	販売単位 全長 もしくは 指定長 (m)	¥通常単価		通常 出荷日	¥指定長単価					通常 出荷日					
				100m(巻) ×3本			100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m		9~1m		
				メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>		メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>		メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>	メートル 単価 <sup>※2</sup>
EXTTYPE2SB	26	1P	100 (指定1m 単位)	349		都度見積	349	385	520	530	618	在庫品					
		2P		539	594		806	823	956	在庫品							
		3P		751	829		1,123	1,146	1,332	在庫品							
		4P		1,324	1,459		1,980	2,020	2,349	在庫品							
		5P		1,522	1,679		2,279	2,325	2,704	A 3日目							
		6P		1,638	1,805		2,451	2,500	2,907	在庫品							
		7P		1,787	1,970		2,673	2,727	3,171	A 3日目							
		8P		1,918	2,115		2,870	2,928	3,406	A 3日目							
		10P		2,546	2,809		3,810	3,886	4,520	A 3日目							
		12P		3,008	3,316		4,505	4,594	5,344	A 3日目							
	15P	3,884	4,285	5,817	5,934	6,903	A 3日目										
	20P	6,282	6,928	9,405	9,593	11,159	A 3日目										
	25P	7,272	8,021	10,888	11,106	12,919	A 3日目										
	24	1P	390		390	476	551	562	653	在庫品							
		2P	658	817	940	959	1,115	在庫品									
		3P	939	1,139	1,342	1,369	1,592	在庫品									
		4P	1,564	1,945	2,242	2,286	2,660	在庫品									
		5P	1,759	2,188	2,519	2,568	2,987	A 3日目									
		6P	1,855	2,306	2,659	2,713	3,155	A 3日目									
		8P	2,205	2,747	3,166	3,229	3,756	A 3日目									
		10P	3,270	4,072	4,694	4,787	5,569	A 3日目									
		15P	4,524	5,637	6,495	6,626	7,708	A 3日目									
		20P	7,244	9,028	10,402	10,611	12,342	A 3日目									
	25P	9,586	11,639	13,409	13,677	15,909	A 3日目										
	22	1P	451	556	641	654	760	A 3日目									
2P		749	927	1,067	1,088	1,266	A 3日目										
3P		1,142	1,425	1,639	1,672	1,947	在庫品										
4P		1,711	2,126	2,449	2,499	2,906	A 3日目										
5P		2,062	2,568	2,959	3,018	3,511	A 3日目										
6P		2,131	2,648	3,053	3,113	3,623	在庫品										
8P		2,339	2,907	3,351	3,418	3,978	在庫品										
10P		3,752	4,674	5,386	5,493	6,389	A 3日目										
15P		5,137	6,399	7,375	7,522	8,750	A 3日目										
20P		7,954	9,911	11,419	11,647	13,548	A 3日目										
25P	10,527	13,119	15,119	15,421	17,938	A 3日目											
20	1P	468	582	673	687	798	A 3日目										
	2P	776	963	1,110	1,131	1,318	A 3日目										
	3P	1,161	1,445	1,665	1,698	1,975	在庫品										
	4P	1,759	2,188	2,519	2,568	2,987	A 3日目										
	5P	2,097	2,607	3,004	3,064	3,564	A 3日目										
	6P	2,304	2,870	3,306	3,372	3,923	A 3日目										
	8P	2,806	3,493	4,025	4,106	4,775	A 3日目										
	10P	4,207	5,238	6,034	6,155	7,159	A 3日目										
	15P	5,604	6,981	8,044	8,205	9,545	A 3日目										
	20P	8,420	10,491	12,088	12,330	14,343	A 3日目										
25P	11,472	13,922	16,042	16,363	19,034	A 3日目											



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order  
注文例

型番 — AWGサイズ — 対数 — 長さ  
EXTTYPE2SB — 26 — 1P — 10

※「:」(半角括弧)、「1」(イチ)、「1」(アイ)、「0」(ゼロ)、「O」(オー)などの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認をお願いします。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

600V 耐震電源タイプ

300V 耐震電源タイプ

600V 可動電源タイプ

300V 可動電源タイプ

300V 可動信号タイプ

150V 可動信号タイプ

100V未満 可動信号タイプ

30V 可動信号タイプ

24V 可動信号タイプ

可動用単芯電線