


ミスミ

## 結束バンド(その他)

結束バンド(ビーズタイプ)

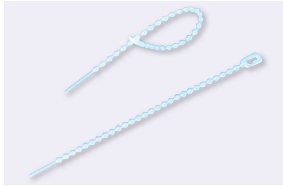

**ココが特長**

### ビーズタイプで取り外しが可能な結束バンド

- 手締めで簡単かつ確実に結束でき、取り外しも自在です。
- ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

難燃

在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	ホワイト

 
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1パック単位 100本入


¥

型番	結束径範囲 (mm)	引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)			重量 (g/本)	¥通常単価 1~19パック
			L 長さ	A 幅	t 厚さ		
TV-100	25	8(18)	103±1.5	5.0±0.3	1.2±0.1	0.3	100
TV-120	30	8(18)	120±1.5	5.3±0.3	1.2±0.25	0.4	140
TV-150	39	14(30)	150±1.5	7.5±0.36		0.5	240
TV-180	49	18(40)	180±2.5	7.4±0.36	2.0±0.25	0.9	350
TV-230	63	18(40)	226±2.5	9.8±0.36	2.8±0.25	1.0	580

外形図



結束バンド(電源コード結束タイプ)

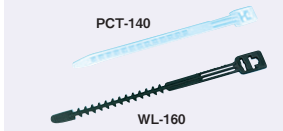

**ココが特長**

### 電源コードなどを束ねるのに最適な結束バンド

- 計器類やコンピュータ周辺機器、家電製品などの電源コードを、簡単に束ねるための結束バンドです。
- 結束後の取り外しが自由にでき、再結束も簡単にできます。
- 材質は軟質ポリエチレンを採用しており、コードを傷つけません。
- ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

難燃

在庫品


RoHS

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。


仕様

材質	軟質ポリエチレン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白(PCT-140)または黒(WL-160)

外形図

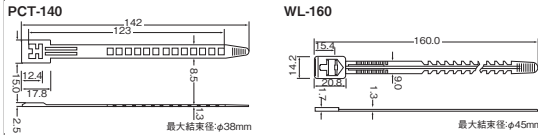

使用例

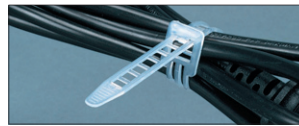


1パック単位 100本入

¥

型番	重量 (g/本)	¥通常単価 1~19パック
PCT-140-100P	1.2	325
WL-160-100P		325

結束バンド(マーキングタイプ)

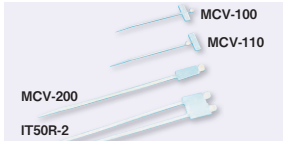

**ココが特長**

### 表示タグつきで自由に文字記入が出来る結束バンド

- ケーブルや電線束を結束する表示タグ付きの結束バンドです。
- 表示用タグには、油性のサインペンなどで自由に文字が記入できます。

難燃


在庫品

RoHS


MCV-100はバンドを通す穴がタグの上にあります。  
MCV-110はバンドを通す穴がタグの下にあります。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例

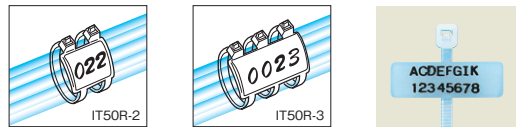

外形図

 

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

¥

1パック単位 50本入

型番	¥通常単価 1~19パック
IT50R-2	2,820
IT50R-3	3,580

1パック単位 100本入

型番	重量 (g/本)	¥バラチャージ 1~9パック	¥通常単価 10~19パック
MCV-100-100P	0.5	+100/パック	400
MCV-110-100P	1.0		400
MCV-200-100P	1.2		1,050
MCV-270-100P	1.8		1,490

● 部 1~9/パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。  
【計算例】 MCV-100-100P を2/パックご注文の場合 (通常単価400円+バラチャージ100円)×2/パック=1000円

● 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

規格表

型番	寸法 (mm)							最大結束径 (mm)	ルーブリック引張強度 kgf (lbs)
	L1	L2	A	E	F	G	H		
MCV-100	103	-	2.4	-	24.6	-	7.8	1.1	8(18)
MCV-110	-	111	2.5	24.8	-	7.8	-	1.1	

型番	寸法 (mm)							最大結束径 (mm)	ルーブリック引張強度 kgf (lbs)
	L	A	B	C	D	E	H		
MCV-200	201	4.58	-	-	-	13	-	28.0	1.41
IT50R-2	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	29.1	26.4	1.2
IT50R-3	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	46.3	26.5	1.2
MCV-270	270	4.6	-	-	-	13.3	-	28.0	1.3

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。