

ミスミ

ステンレス結束バンド(強力締付)



ココが特長

耐候性に優れた締付けの強いステンレス製結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- 強気に締め付けるラダータイプです。
- 一度結束するとロックがかかり外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。




ご注意

・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

外形図

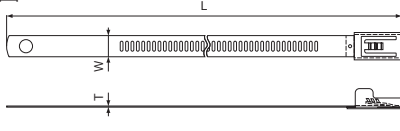

仕様

材質	SUS316
使用温度範囲	-80~538℃



Order
注文例

型番	No.
CTSMH	1507-10P



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法(mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4パック
				L	W	T			
CTSMH	1507-10P	22	113.4 (250)	150	7	0.3	CTSM-T	2.3	980
	1957-10P	45		195				3.2	1,040
	2557-10P	64		255				5.0	1,150
	3357-10P	89		335				6.0	1,280
	4907-10P	139		490				9.0	1,560
	6357-10P	185		635				11.5	1,870

*重量は参考値です。

ミスミ

ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)



ココが特長

樹脂コーティング・ラダータイプステンレス結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- 強気に締め付けるラダータイプです。
- 樹脂コーティングにより締付け対象物を傷つけにくくなっています。
- 一度結束するとロックがかかり外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。




ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

外形図

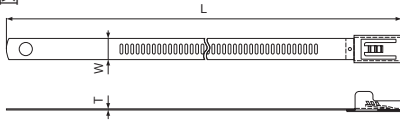

仕様

材質	SUS316 + 11ナイロン
使用温度範囲	-40~120℃



Order
注文例

型番	No.
CTSMHC	1957-10P



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法(mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4パック
				L	W	T			
CTSMHC	1507-10P	22	113.4 (250)	150	7	0.3	CTSM-T	3.3	1,200
	1957-10P	45		195				4.0	1,370
	2557-10P	64		255				5.0	1,620
	3357-10P	89		335				6.5	1,830
	4907-10P	139		490				10.0	2,580
	6357-10P	185		635				11.5	2,880

*重量は参考値です。

ミスミ VONA 配線部品

検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。