

ミスミ

ケーブルブッシュ(ブラインド・Mネジ)



ココが特長


Mネジの丸穴をふさぐブラインドキャップ

- ボックスに開けたケーブルクランプ穴などをふさぐブラインドキャップです。
- 取付ネジはMネジです。

難燃

在庫品

RoHS

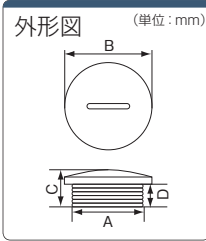

型番 - No. - 色 - バック入数
HPSM - M12 - B - 100P

型番 - No.
HFEM - M20

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



1バック単位 50~100個

型番	No.	色	材質	バック入数	ネジサイズ	寸法(mm)				¥通常単価 1~9バック
						A	B	C	D	
HPSM	M12	B (黒)	樹脂 66ナイロン UL94V-2	100P (100個)	M12(P=1.5)	11.7	15.0	10.0	6.0	990
	M16				15.7	20.0	10.5	1,100		
	M20				19.9	24.0		1,500		
	M25				24.7	29.7	12.8	1,780		
	M32				31.7	36.6	13.3	1,050		
	M40				39.9	45.8	13.4	1,820		
				50P (50個)	M32(P=1.5)	31.7	36.6	13.3	7.8	1,050
					M40(P=1.5)	39.9	45.8	13.4		1,820

1個単位

型番	No.	色	ネジサイズ	寸法(mm)			¥通常単価 1~4個
				A	B	D	
HCUM	M12	黄銅	M12(P=1.5)	11.7	16	6.5	690
	M16		15.7	20	8	780	
	M20		19.9	25	8	880	
	M25		24.7	30	8.5	980	
	M32		31.7	38	10	1,280	
	M40		39.9	47	13	1,580	

ミスミ

ケーブルブッシュ(ブラインド・PGネジ)



ココが特長


PGネジの丸穴をふさぐブラインドキャップ

- ボックスに開けたケーブルクランプ穴などをふさぐブラインドキャップです。
- 取付ネジはPGネジです。

難燃

在庫品

RoHS

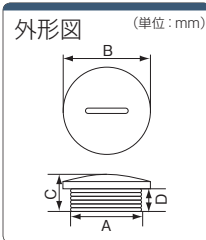

型番 - No. - 色 - バック入数
HPSPG - PG9 - B - 100P

型番 - No.
HCUPG - M20

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



1バック単位 50~100個

型番	No.	色	材質	バック入数	ネジサイズ	寸法(mm)				¥通常単価 1~9バック					
						A	B	C	D						
HPSPG	PG7	B (黒)	樹脂 66ナイロン UL94V-2	100P (100個)	PG7	12.2	14.8	10.0	6.0	990					
	PG9				15.1	18.7	10.4	1,100							
	PG11				18.5	21.7		1,350							
	PG13.5				20.3	23.7	10.3	1,500							
	PG16				22.3	27.0		1,640							
	PG21				28.2	32.8	12.8	2,250							
	PG29				37.0	44.1	13.3	7.8		1,820					
								50P(50個)		PG29	37.0	44.1	13.3		1,820

1個単位

型番	No.	色	ネジサイズ	寸法(mm)			¥通常単価 1~4個
				A	B	D	
HCUPG	PG7	黄銅	PG7	12.2	16	8	690
	PG9		15.1	16	8	780	
	PG11		18.5	20	8	830	
	PG13.5		20.3	25	8	880	
	PG16		22.3	30	8	980	
	PG21		28.2	38	8	1,280	
	PG29		37	47	9	1,580	

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。