

ヘラマンタイトン

インシュロック ナイロンクリップ標準グレード



ココが特長

ナイロン製で電線を傷つけないケーブルクリップ

- 金属製のサドルよりも軽く、電線を傷つけません。
 - 17種のサイズでφ3mm~φ5.1mmまでの電線束を固定することができます。固定はビス止めです。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

在庫品


RoHS



Order
注文例

型番
AB-8N


使用例

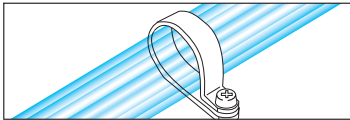

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
UL難燃グレード(主原料)	UL94V-2

外形図

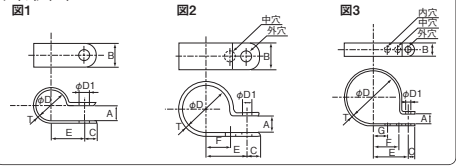

1パック単位 100個入

¥

型番	図番	固定時の内径			φ D	φ D1	A	B	C	E	F	T	重量 (g)	¥通常単価 1~4パック
		外穴	中穴	内穴										
AB-2N	1	2.5	-	-	3.3	3.2	4.8	9.5	4.8	1.1	-	-	0.35	272
AB-3N		4.6			5.3								0.41	289
AB-4N		5.6			6.8								0.46	354
AB-5N		7.4			8.4								0.51	354
AB-6N		10			10.6	0.61	435							
AB-7N		10.7			12.2	0.65	451							
AB-8N		11			13.2	0.72	411							
AB-9N		13.5			15.2	0.78	564							
AB-10N		14			16	0.81	616							
AB-11N		16.8			19	2.11	699							
AB-12N		17.8			19.8	2.18	584							
AB-13N		20.8			22.1	2.32	959							
AB-14N		21.3			22.9	2.42	961							

1パック単位 20個入

¥

型番	図番	固定時の内径			φ D	φ D1	A	B	C	E	F	G	T	重量 (g)	¥通常単価 1~4パック
		外穴	中穴	内穴											
AB-18N	2	26.7	24.1	-	29.2	5.1	7.9	12.7	6.3	23	15.1	-	1.8	3	240
AB-24N	3	37.7	35	31.2	39.4		9.5			27.8	19.8	11.9		3.62	300
AB-32N			48.8	46.2	43.7	52.1					4.82	758			

ミスミ

ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)



ココが特長


ローコストタイプのナイロン製ケーブルクリップ

- ナイロン製ケーブルクリップの海外生産ローコスト版です。
 - 12種類のサイズで、φ3.2~φ36.7mmまでの電線束を固定することができます。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

在庫品

RoHS

外形図

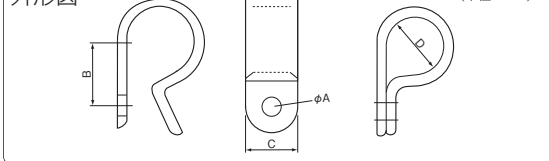

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

1パック単位 100個入

型番	φA	B	C	D	重量 (g/個)	¥通常単価
						1~4パック
UC-0	4.8	8	9.6	3.3	0.5	300
UC-0.5		9.2		5.3		300
UC-1	5.1	10.4	10	6.8	0.7	350
UC-1.5		11.2		8.4		360
UC-2	5	12.5	12.3	10.8	1	410
UC-3		14.8	12.2	13.8		570
UC-4		15.8	12.4	17.4		1.5
UC-5	4.8	18	11.8	19.9	1.8	820
UC-6	5	21	12	27.2	2	910
UC-6.5	4.8	26	12.6	30.6	3	960
UC-7	4.7		12	33.8	2.5	1,010
UC-9	4.8	27.8	12.5	41.9	3.5	1,260

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白
UL難燃グレード(主原料)	UL94V-2



Order
注文例

型番
UC-1.5

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。