



ミスミ

六角ナット(クロメート仕上)

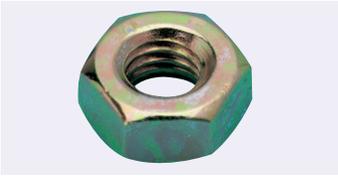

ココが特長 六角ナット、鉄(クロメート仕上)製

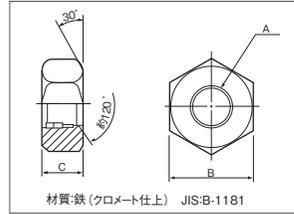

バック入商品

在庫品

箱入商品 1~5箱まで

5 日日出荷

1バック単位 10個入り 箱売りあり



型番	A ネジ径 (mm)	B 2面幅 (mm)	C 厚み (mm)	箱入り数 (個/箱)	重量 (g/個)	バック入商品		箱入商品
						¥パラチャージ 1~9バック	¥通常単価 10~49バック	¥通常単価 1~9箱
NATTO	2	4	1.6	8000	0.09	+130/バック	270	29,479
	2.6	5	2	4000	0.2			14,013
	3	5.5	2.4	5000	0.26			9,329
	4	7	3.2	2500	0.55			5,121
	5	8	4	1500	0.9			3,439
	6	10	5	1500	1.65			5,406

部 1~9バックのご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。
 [計算例] NATTO-2-4-1.6 を2バックご注文の場合
 (通常単価270円+パラチャージ130円)×2バック=800円



1バック(10個入り)または箱単位(個数は上記表内に記載)での販売になります。
 ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



パック品(10個入り)注文の場合

Order 注文例

型番 - ネジ径(穴径) - 2面幅(外径) - 厚み

NATTO - 2.6 - 5 - 2


箱入り品(個数は価格表内に記載)注文の場合

型番 - ネジ径(穴径) - 2面幅(外径) - 厚み


NATTO - 2.6 - 5 - 2 - BOX

ミスミ

ワッシャー(クロメート仕上)

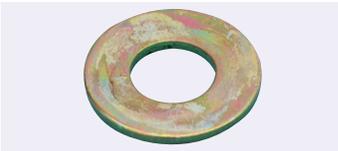

ココが特長 ワッシャー、鉄(クロメート仕上)製

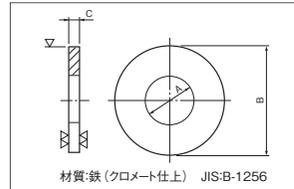

バック入商品

在庫品

箱入商品 1~5箱まで

5 日日出荷

1バック単位 10個入り 箱売りあり



型番	適合ネジ サイズ (mm)	B 外径 (mm)	C 厚み (mm)	A 穴径 (mm)	箱入り数 (個/箱)	重量 (g/個)	バック入商品		箱入商品
							¥パラチャージ 1~9バック	¥通常単価 10~49バック	¥通常単価 1~9箱
ZAGA	2	6	0.4	2.3	20000	0.07	+130/バック	155	11,172
	2.6	7.5	0.5	2.9	10000	0.13			5,387
	3	8	0.5	3.3	10000	0.14			4,855
	4	10	0.8	4.5	10000	0.33			7,486
	5	12	0.8	5.5	7000	0.47			7,752
	6	13	1	6.5	5000	0.67			6,831

部 1~9バックのご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。
 [計算例] ZAGA-2-6-0.4 を2バックご注文の場合
 (通常単価155円+パラチャージ130円)×2バック=570円



1バック(10個入り)または箱単位(個数は上記表内に記載)での販売になります。
 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



パック品(10個入り)注文の場合

Order 注文例

型番 - ネジ径(穴径) - 2面幅(外径) - 厚み

ZAGA - 2.6 - 5 - 2

箱入り品(個数は価格表内に記載)注文の場合

型番 - ネジ径(穴径) - 2面幅(外径) - 厚み

ZAGA - 2.6 - 5 - 2 - BOX

破断トルク値

■樹脂ネジ 引っ張り強度と破断トルク値(MAX)

取付ネジ	PPS		PC	
	引っ張り強度 N	破断トルク N・m	引っ張り強度 N	破断トルク N・m
M2	236	0.08	112	0.05
M2.6	440	0.19	227	0.12
M3	460	0.36	300	0.22
M4	880	0.71	515	0.54
M5	1570	1.42	760	1.03

*上記数値は代表値であり保証値ではありません

■スペーサー 破断トルク値(MAX)

単位	取付ネジ	黄銅	ステンレス		ジュラコン			
			303	316	片入		接着	
kgf-cm	M2	3.2	5	2	1.2	1	1	1
N-m	M2	0.31	0.49	0.19	0.11	0.09	0.15	0.09
kgf-cm	M2.6	9	16	4.2	2	1.5	2	2
N-m	M2.6	0.88	1.57	0.41	0.19	0.14	0.19	0.19
kgf-cm	M3	13	25	5.1	3	2.6	2.6	2.6
N-m	M3	1.27	2.45	0.5	0.29	0.25	0.25	0.25
kgf-cm	M4	34	60	8	6	6.5	5	5
N-m	M4	3.33	5.88	0.78	0.58	0.63	0.49	0.49
kgf-cm	M5	65	82	12	11	10	11	11
N-m	M5	6.37	8.04	1.17	1.07	0.98	1.07	1.07

*上記数値は代表値であり保証値ではありません

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。