


ミスミ

## USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ケーブル

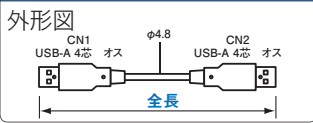


Order  
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AM	3

ココが  
特長

**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

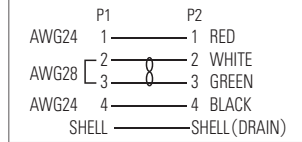

USB  
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-AM	0.5 1 2 3 5	250	265	375	515	850

Aタイプ延長ケーブル

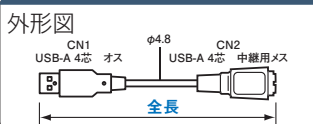


Order  
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AF	3

ココが  
特長

**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

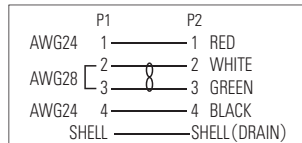

USB  
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価			
		1m	2m	3m	5m
USB-AM-AF	1 2 3 5	285	405	565	214

A~Bタイプケーブル

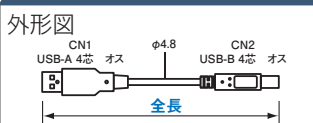


Order  
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-BM	3

ココが  
特長

**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

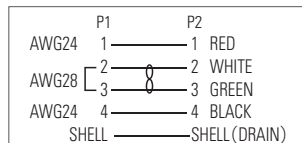

USB  
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-BM	0.5 1 2 3 5	225	235	345	179	625

A~ミニBタイプケーブル

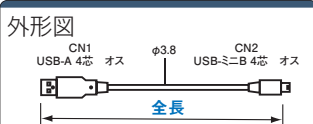


Order  
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-MBM	3

ココが  
特長

**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

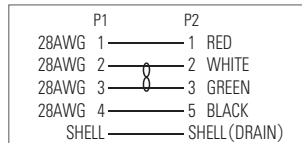

USB  
2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価		
		1m	2m	3m
USB-AM-MBM	1 2 3	265	345	465

USBケーブル

USBケーブル  
(オプション・  
その他)

ディスプレイ

PS/2  
ケーブル

プリンタ  
ケーブル

その他PC  
関連ケーブル

AVケーブル