

ミスミ

ツールレス圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし)



NW07K-188



Order
注文例

型番

NW07K-188

色

RD

1個単位

型番	色	¥スライド単価			
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NW07K-188	RD (赤)				
	BL (青)	650	540	380	320
	YL (黄)				
	BK (黒)				

※組立方法はP.2030ページをご参照下さい。

ココが
特長

専用工具不要!安価モジュラジャック

- 汎用タイプのモジュラジャックです。
- パネルに直接取り付けが可能です。




・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24
コネクタ	RJ45
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9

外形図


NW07K-188 (単位: mm)

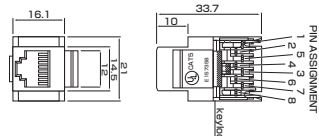

(推奨) 取付寸


(単位: mm)

NW07K-188

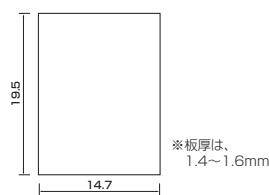

ミスミ

ツールレス圧接タイプ(UTP・CAT6・ダストカバーなし)

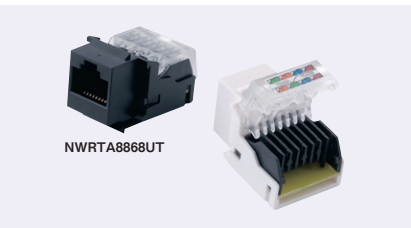

NWRTA8868UT



Order
注文例

型番

NWRTA8868UT

色

BK

1個単位

型番	色	¥スライド単価			
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NWRTA8868UT	BK (黒)	670	560	290	220
	WH (白)				

※組立方法はP.2030ページをご参照下さい。

ココが
特長

専用工具不要!CAT6モジュラジャック

- CAT6タイプのモジュラジャック




・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24
コネクタ	RJ45
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9

外形図


NWRTA8868UT (単位: mm)

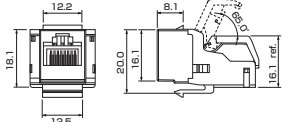

(推奨) 取付寸


(単位: mm)

NWRTA8868UT

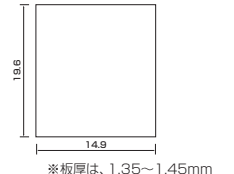

ミスミ

ツールレス圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付)

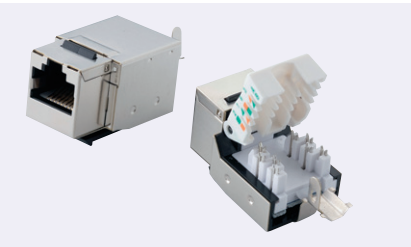

Order
注文例

型番

NWKT-5EF6

1個単位

型番	¥スライド単価			
	1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NWKT-5EF6	420	380	310	290

※組立方法はP.2030ページをご参照下さい。

ココが
特長

専用工具不要!ノイズ対策モジュラジャック

- ノイズに強いシールドタイプです。
- パネルに直接取り付けが可能です。




・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24
コネクタ	RJ45
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	11
使用温度範囲	-40~80℃

外形図

 (単位: mm)



(推奨) 取付寸

(単位: mm)

