

ミスミ

## ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)



- ココが特長** **電線保護とノイズ対策ができるホック留めチューブ**
- 難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドホックチューブ
  - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
  - ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

EMI  
対策

全長5m、10m


**在庫品**

全長50m(巻き)  
1~3巻まで

**5** 日目出荷

**RoHS**

### シールド効果(電解)

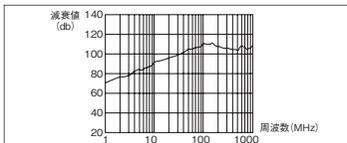

測定方法：関西電子工業振興センター方式(KEC法)

使用例



### 規格表

タイプ	型番	内径φ(mm)	製品幅(±5)	ホック間ピッチ		シート端~ ホック長さ	重量(g/m)
				長手方向	幅方向(±5)		
SZTHS	10	71	41	53	10	44.0	
	15	91	61			50.7	
	20	105	75			55.5	
	25	115	85			58.9	
	30	130	100			64.0	
	40	160	130			74.2	
	50	190	160			84.4	
	70	255	225			106.5	
	100	348	318			138.1	

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔
	ホック部	ポリアセタール
	縫製糸	ナイロン
	アース用銅線	銅メッキ軟銅線
厚み	全体	0.24mm
	アルミ箔	0.01mm
使用温度範囲		-15~60℃
色(シート外側)		黒

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Order注文例  
型番 **SZTHS20** - 全長 **5**

¥

■全長5m、10m

1本単位

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
SZTHS		10	5	3,140	在庫品
		15		3,180	
		20		3,300	
		25		3,470	
		30		3,610	
		40		3,830	
		50		3,920	
		70		5,470	
		100		6,850	
15	5,940				
20	6,160				
25	6,470				
30	6,730				
40	7,140				
50	7,310				
70	10,200				
100	12,800				

■全長50m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SZTHS		10	50	25,900	5日目
		15		26,600	
		20		27,100	
		25		28,400	
		30		29,700	
		40		31,900	
		50		34,500	
		70		44,100	
		100		52,400	

ミスミ

## ホック留めチューブ(銅箔シールド)



- ココが特長** **銅箔付きのシールド性能の高いホック留めチューブ**
- 銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するホックチューブ
  - シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
  - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
  - ホック留めの間から自由に電線の取り出し・分岐が可能

EMI  
対策

全長1m

**在庫品**

全長5m、25m(巻き)  
1~3巻まで

**5** 日目出荷

**RoHS**

仕様

材質	シート部	ポリエステルクロス入りPVC+銅箔(26μm)
	ホック部	ポリアセタール
厚み		0.26mm
使用温度範囲		-25~+70℃
色(シート外側)		黒

### 規格表

タイプ	型番	内径φ(mm)	製品幅	ホック間ピッチ		シート端~ ホック長さ	重量(g/m)
				長手方向(±2)	幅方向(±3)		
SZTHC		10	40	71.0	34	10	26.8
		15	62	70.5	48		35.0
		20	73	72.0	65		46.3
		25	90	71.0	80		51.2
		30	107	72.0	95		65.6
		40	135	70.0	130		71.4
		50	168	72.2	162		81.8
		70	223	74.0	227		102.2
		100	322	70.0	315		164.0

¥

■全長1m、5m


1本単位

■全長25m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
SZTHC		10	1	1,640	在庫品
		15		1,730	
		20		2,030	
		25		2,620	
		30		3,280	
		40		4,120	
		50		4,260	
		70		5,360	
		100		6,750	
15	6,760				
20	8,700				
25	9,220				
30	13,600				
40	15,600				
50	16,400				
70	21,500				
100	26,900				

### シールド効果(電解)

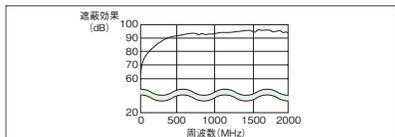

測定方法：関西電子工業振興センター方式(KEC法)

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

Order注文例  
型番 **SZTHC20** - 全長 **25**

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラル  
チューブ

シート型  
チューブ

熱収縮  
チューブ

セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。シート型チューブは、以下のガイドを参考ににご選定ください。

主な特長

- ・機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- ・フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- ・耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

商品名称	商品型番	シールド対応	固定方式	工具使用	掲載ページ	主な特長
ホック留めチューブ (リバーシブル)	SZTHBG	-	ホック (ボタン)	なし	01798ページ	黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ	SZTHB SZTHG SZTHT	-			01799ページ	安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
ホック留めチューブ (アルミ箔シールド)	SZTHS	○			01800ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (銅箔シールド)	SZTHC	○			01800ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (遮熱・シールド)	SZTHR	○			01801ページ	内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
ホック留めチューブ (耐熱)	SZTHH	-			01801ページ	耐熱素材を使用したスバツタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ	SZTMB	-	マジックテープ	なし	01802ページ	密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (アルミ箔シールド)	SZTMS	○			01802ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (銅箔シールド)	SZTMC	○			01803ページ	チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ (工具レス)	SZTZL	-	ジッパー	あり	01804ページ	工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス)	SZTZC	○			01804ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ	SZTZB	-			01805ページ	高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (アルミ箔シールド)	SZTZS	○			01805ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用)	SZTZSB	○			01806ページ	チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。

- 汎用チューブ
- 編組チューブ
- スパイラルチューブ
- シート型チューブ
- 熱収縮チューブ

ミスミ

ホック留めチューブ (リバーシブル)



ココが特長 黒・グレーどちらの面でも使えるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなホック留めチューブです。
  - 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
  - 長尺 (巻き) で量産での使用に有効
  - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
  - ホック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能
- ※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。 ■詳細写真 (黒面・グレー面拡大)

仕様

材質	シート部	難燃性塩化ビニル UL94V-0
	ホック部	POM
厚み		0.35mm
使用温度範囲		-15~+85℃
色 (シート・外側)		黒、グレー



Order 注文例

型番	-	全長
SZTHBG70	-	50

1巻単位

(mm)

タイプ	型番	内径φ (mm)	全長 (m)	製品幅 (±5)		ホック間ピッチ		シート端~ホック長さ	重量 (g/m)	¥通常単価 1~4巻
				82	115	長手方向	幅方向 (±4)			
SZTHBG		20	50	82	115	53 (±7)	62	10 (±2)	48.0	7,850
		30		145	95		62.0		9,300	
		40		177	105		72.2		9,900	
		50		240	157		90.0		11,800	
		70			220		122.0		14,800	

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。