

ミスミ

## プラグ(NEMA規格)



電安法 PSE CSA UL NEMA ネジ式 差し込み 電源用 盤間接続

在庫品

RoHS

ココが  
特長

### NEMA規格、海外規格対応のプラグ

●ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。  
全ての商品がUL・CSAを取得しております。



ご注意

・結合相手は**02219**ページのソケットまたは**02218**ページのアウトレットになります。同じNEMA No.の末尾「R」のものをご使用下さい。  
例)HBL5266C(NEMA 5-15P)⇔HBL5279C(NEMA 5-15R)  
**02218**ページ  
※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますので**02215**ページをご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。

### 仕様

型番	NEMA No.	安全規格	刃型タイプ	芯数	定格		適合電線サイズ		接続可能ケーブル外径 mm	寸法(mm)	
					電圧(V)	電流(A)	AWG	mm <sup>2</sup>		A±0.79mm	φB±0.38mm
HBL5266C	5-15P	全品 UL CSA PSE	差込型	2P+接地	125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	50	38.9
HBL5366C	5-20P				125	20	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	50	38.9
HBL5666C	6-15P				250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	50	38.9
HBL4720C	L5-15P				125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	48.5	38.9
HBL2311	L5-20P				125	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	69.9	57.4
HBL2611	L5-30P				125	30	12~6	3.5~14	9.8~19.8	69.9	57.4
HBL4570C	L6-15P				250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	48.5	38.9
HBL2321	L6-20P				250	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	69.9	57.4
HBL2621	L6-30P		250	30	12~6	3.5~14	9.8~19.8	69.9	57.4		
HBL2411	L14-20P		250	20	18~10	0.75~5.5	15.1~22.7	69.9	59.2		
HBL2711	L14-30P		250	30	12~6	3.5~14	15.1~29.2	69.9	59.2		
HBL2421	L15-20P		250	20	18~10	0.75~5.5	15.1~22.7	69.9	59.2		
HBL2431	L16-20P		480	20	18~10	0.75~5.5	15.1~29.2	69.9	59.2		
HBL2811	L21-30P		208	30	12~6	3.5~14	15.1~29.2	69.8	59.2		




1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~	
HBL5266C	1,824	1,524	1,346	
HBL5366C	2,309	2,009	1,772	
HBL5666C	2,042	1,742	1,534	
HBL4720C	1,901	1,801	1,593	
HBL2311	2,579	2,079	1,831	
HBL2611	3,545	3,445	3,039	
HBL4570C	1,783	1,683	1,485	
HBL2321	2,268	2,168	1,910	
HBL2621	3,505	3,405	2,999	
HBL2411	3,429	3,029	2,673	
HBL2711	4,348	4,148	3,653	
HBL2421	3,456	3,356	2,960	
HBL2431	3,911	3,811	3,356	
HBL2811	5,188	5,138	4,524	

### 外形図

汎用プラグ

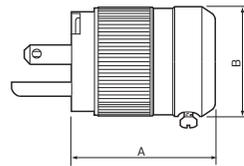

※刃型に関しては**02215**ページのNEMA No.にてご確認ください。

接続部



HBL4720C



Order  
注文例

型番

HBL5266C

IEC規格  
コンセント

国内規格  
コンセント

国内規格コンセント・  
インターフェース  
ケーブル

引掛形  
コンセント

引掛形コンセント・  
海外規格対応  
コンセント

NEMA規格  
コンセント

NEMA規格コンセント・  
海外規格対応コンセント

海外規格対応  
コンセント

刃型変形  
アダプタ