



特长 可代替普通连线端子台!

- 公用端配线效率大幅提高。
- 普通连线端子台完全代替。
- 小型化设计、使配线箱更整洁。
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

Delivery
交货期

发货日期

1~10台	次日(当日)
11台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台	标准单价
5~9台	15% off
10台~	20% off

Order
订货范例

型号

MWS-T076

规格表


型号	MWS-T076
额定电压	DC24V
额定电流	10A
适用电线	AWG26~16

1台起接受订购!


电线剥离长度



尺寸图

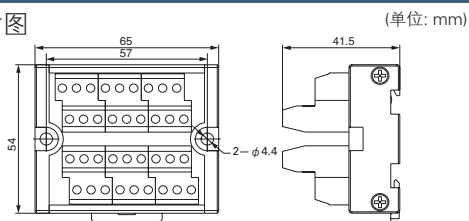

接线图

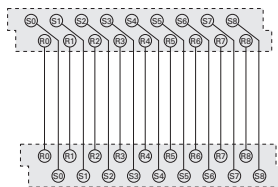

2级AC公共型



特长 可代替普通连线端子台的2级AC公共端子台!

- 公用端配线效率大幅提高。
- 普通连线端子台完全代替。
- 小型化设计、使配线箱更整洁。
- 35mmDIN导轨或M4螺丝直接安装皆可。

Delivery
交货期

发货日期

1~100台	次日(当日)
101台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9台	标准单价
10~19台	15% off
20台~	20% off

Order
订货范例

型号

MWS-T0752

规格表


型号	MWS-T0752
额定电压	AC 220V
额定电流	15A
适用电线	AWG26~16

1台起接受订购!


电线剥离长度



尺寸图

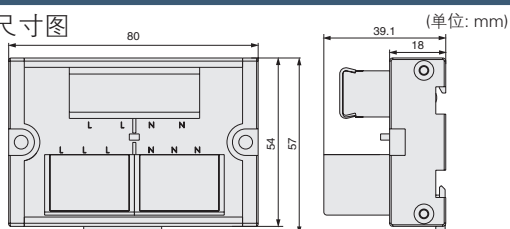

接线图

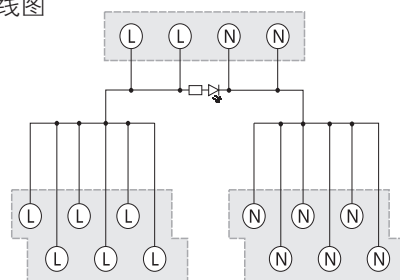

适用压着端子

MTRF1.25-3

MTRF1.25-3.5

▶1133页

MTRR1.25-3

MTRR1.25-3.5

▶1132页