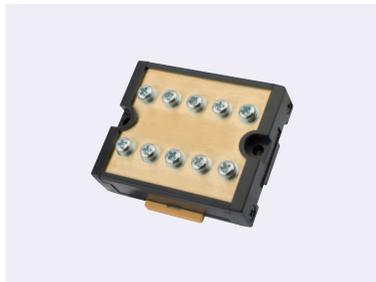


接地型

NEW
新产品库存品
隔天发货

特长 可代替传统接地端子台!

- 完全代替传统接地端子台。
- 安装方便，快捷。
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

CE

Delivery
交货期

发货日期

1~10台	次日(当日)
11台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台	标准单价
5~9台	15% off
10台~	20% off

Order
订货范例

型号

MWS-T070

规格表



型号	MWS-T070
额定电流	15A
适用电线	AWG13

1台起接受订购!

电线剥离长度



 尺寸图

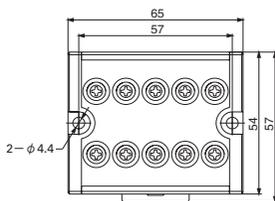

(单位: mm)

电源插座型

NEW
新产品库存品
隔天发货

特长 专为交流控制电路设计!

- 将一组交流进线改为插座输出，方便外接显示器及笔记本等外设。
- 端子台装有一路保险丝，可兼作短路保护使用。
- 带有电源显示LED，以及保险丝断路警示LED。
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

CE

Delivery
交货期

发货日期

1~100台	次日(当日)
101台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台	标准单价
5~9台	15% off
10台~	20% off

Order
订货范例

型号

MWS-T071

规格表



型号	MWS-T071
额定电压	AC 220V
额定电流	10A
适用电线	AWG13

1台起接受订购!

电线剥离长度



尺寸图

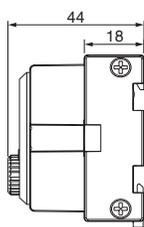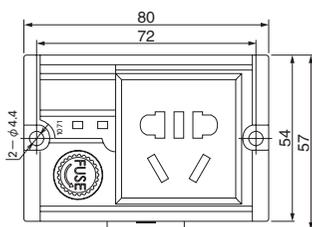

(单位: mm)

接线图

