



UL c-UL 镀锡 压着

Delivery 交货期

特长 插入型接线端子台适用针形端子

- 电解铜镀锡材质，导电性良好。
- 无缝焊接使导线与端子间具有良好的接触性和拉伸强度。
- UL/c-UL No. E96029



- 压着作业请使用专用的压着工具。
- 压着端子专用绝缘帽，请见 [● 本页](#)。

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~19包	标准单价
20~49包	10% off
50包~	15% off




Order 订货范例

型号	STKP-1.25
----	-----------

规格表

1包起接受订购!

型号	每包数量	外形尺寸 (mm)							适用电线规格		适用压着工具
		W	F	L	E	D	d1	T	截面积 (mm ²)	AWG	
STKP-0.5	100个	1.4	10.0	14.0	4.0	2.2	1.0	0.5	0.2~0.5	26~22	MTR-TOOL-NK03 DS031 (● 1145页)
STKP-1.25		1.9	12.0	16.8	4.8	3.4	1.7	0.75	0.5~1.5	22~16	MTR-TOOL-NN NH-1 (● 1146页)
STKP-2						4.1	2.3	0.8	1.5~2.5	16~14	
STKP-5.5		2.8	14.0	20.0	6.0	5.6	3.4	1.0	2.5~6	12~10	

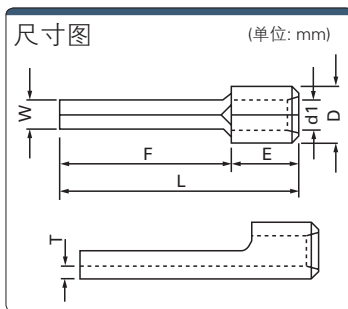

绝缘帽



特长 种类丰富的压接端子用绝缘帽

- 采用软管PVC材料及树脂合成。
- 颜色种类丰富，可做分色记号。
- 绝缘性良好。

作业方法

- ① 将电线穿过绝缘帽。
- ② 将电线与压接端子压着固定。
- ③ 将绝缘帽套在压着处。



Delivery 交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~19包	标准单价
20~49包	10% off
50包~	15% off



Order 订货范例

类型	颜色
JRTG-1.25	R



型号	JRTG-1.25-R
----	-------------

规格表

1包起接受订购!

类型	每包数量	颜色	适用电线 (mm ²)	外形尺寸 (mm)	
				直径A	直径B
JRTG-1.25	100个	R(红)	1.25	3.3	3.2
JRTG-2			2.0	3.7	3.6
JRTG-3.5			3.5	4.3	4.1
JRTG-5.5			5.5	5.6	5.2
JRTG-8			8.0	6.8	6.3
JRTG-14		14	8.5	8	
JRTG-22		22	10.3	9.5	
JRTG-38		38	13	11.5	
JRTG-60		60	14.5	13.5	
JRTG-80		50个	GN(绿)	80	17
JRTG-100	100			20	18

