


3芯两端带直插 (A型插头+C13插口)

库存品
隔天发货

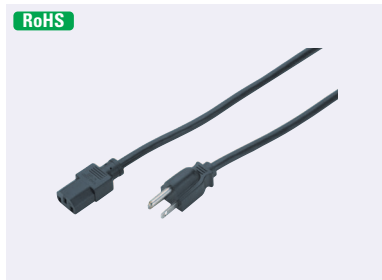

UL CSA

Delivery 交货期

特长 **A型插头+C13插口UL规格电源线**

- 额定值: 10A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2, 3, 5米长产品。

发货日期	
1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Order 订货范例


型号
UL3P-W-2

Discount 折扣

折扣表	
1~9根	标准单价
10~19根	15% off
20根~	20% off

1根起接受订购!


型号	线缆标准	芯线尺寸 (mm ²)	全长 (m)	线缆截面 (mm)	额定值	线缆材质
UL3P-W-2	SJT	3×AWG18	2		10A 125V	PVC
UL3P-W-3			3			
UL3P-W-5			5			

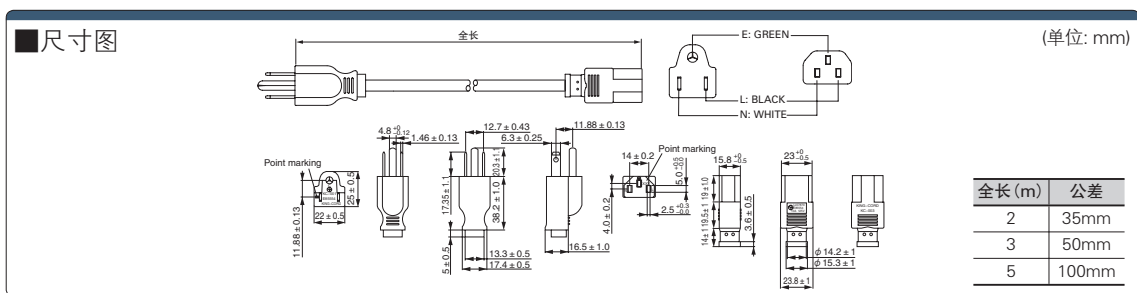

- 继电器
- 开关按钮·指示灯
- 蜂鸣器
- 多层信号灯·旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源
- 噪音滤波器
- 铁氧体磁环
- 变压器
- 电路保护器
- 保险丝
- 测量仪表

3芯两端带直插 (C14插头+C13插口)

库存品
隔天发货

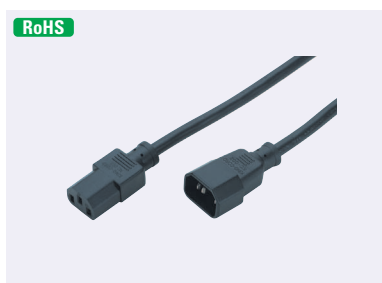

UL CSA

Delivery 交货期

特长 **C14插头+C13插口UL规格电源线**

- 额定值: 10A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2, 3米长产品。

发货日期	
1~50根	次日(当日)
51根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Order 订货范例


型号
CA-C3C4-2

Discount 折扣

折扣表	
1~9根	标准单价
10~19根	15% off
20根~	20% off

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸 (mm ²)	全长 (m)	线缆截面 (mm)	额定值	线缆材质
CA-C3C4-2	SJT	3×AWG18	2		10A 125V	PVC
CA-C3C4-3			3			

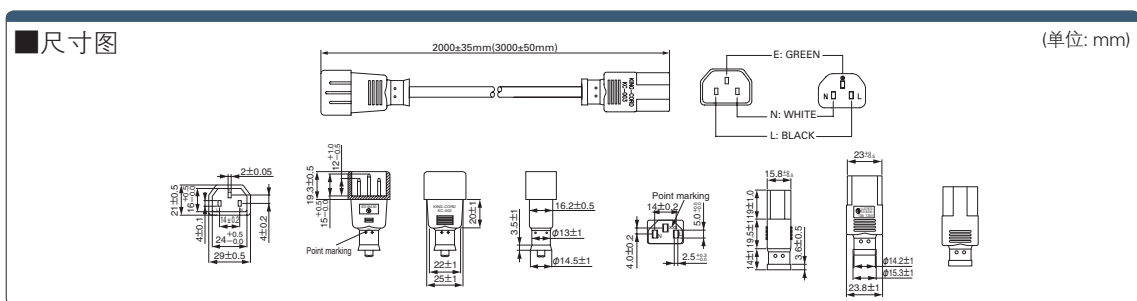

- AC/DC风扇
- AC电源线
- 接插件
- 电源分配器