



3芯一端带直插(C14插头)

库存品

隔天发货

继电器

开关按钮·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器

UL CSA

Delivery
交货期

发货日期

1~50根 次日(当日)

51根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根 标准单价

10~19根 20% off

20根~ 35% off

Order
订货范例

型号

AC96-SV3-A18-2


特长 C14插头UL规格电源线

- 额定值: 10A~13A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2米长产品。

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质	特点
AC96-SV3-A18-2	SV3 (SVT)	A18 (18AWG)(0.824mm ²)	2		10A 125V	聚氯乙烯 (PVC)	圆形软线
AC96-SV3-A16-2		A16 (16AWG)(1.31mm ²)			13A 125V		

尺寸图

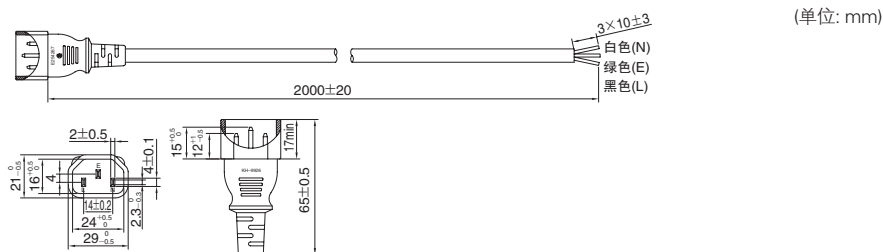

3芯一端带弯插(C13右弯插口)

库存品

隔天发货



代表型号AC93R

Order
订货范例

型号

AC93L-SV3-A18-2


特长 C13右弯插口UL规格电源线

- 额定值: 10A~13A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2米长产品。

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质	特点
AC93L-SV3-A18-2	SV3 (SVT)	A18 (18AWG)(0.824mm ²)	2		10A 125V	聚氯乙烯 (PVC)	圆形软线
AC93L-SV3-A16-2		A16 (16AWG)(1.31mm ²)			13A 125V		

尺寸图

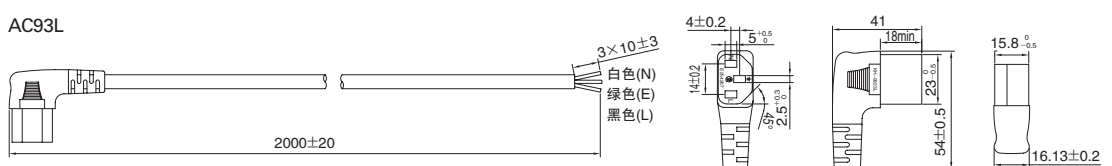

2018.4

2019.3

1371