

继电器

开关按钮 ·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯 ·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器

RoHS

20 CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

APCJ-2231-H

1个起接受订购!

型号	APCJ-2231-H
插口形状	母
额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20℃~+70℃
连接器类型	C15
本体材质规格	PA66 (尼龙) 94V-2
电线孔尺寸 (mm)	φ9.7
适用芯线尺寸 (mm ²)	0.75~1.0
重量 (g)	23

特长 依据IEC标准的C15类型电源插头

- 本产品属直型母插, 可以与IEC60320标准C14/C16类型 (原IEC320) 的电源公插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

· 请勿使用压着端子进行连接。

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日(当日)
51个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

尺寸图

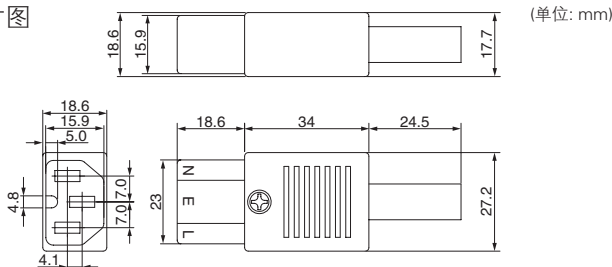

组装式UL规格

20 CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

KPSSU-15C

1个起接受订购!

型号	KPSSU-15C
插口形状	
额定电压	125V
额定电流	15A
耐电压	2000V/1min
绝缘电阻	≥5MΩ/DC 500V
使用温度范围	-30~40℃
材质	Nylon UL94V-0

特长 UL规格组装式电源插头

- 与电源线连接使用的插座。
- 使用UL94V-0阻燃等级尼龙。
- 取得UL, c-UL认证产品。
- ULNo.E350413

c-UL

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日(当日)
51个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	15% off
20个~	20% off

尺寸图

