



特长 依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
 - 是螺钉固定型面板安装用电源插座。
 - 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
 - ULNo.E117978
 - 含保险丝座和4P开关, 对应保险丝5×20mm
- ▶1328页。(保险丝需另购)




发货日期	
1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

1个起接受订购!	
型号	APCJ-101-1FR-03
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	23

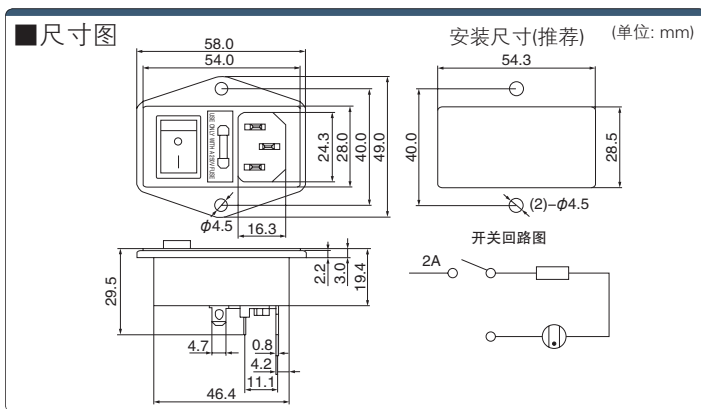

继电器

开关按钮·指示灯

蜂鸣器

多层信号灯·旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表



特长 依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
 - 是快插型面板安装用电源插座。
 - 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
 - ULNo.E117978
 - 含保险丝座与4P开关, 对应保险丝为5×20mm
- ▶1328页。(保险丝需另购)




发货日期	
1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

1个起接受订购!	
型号	APCJ-101-1FRS-104
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	21

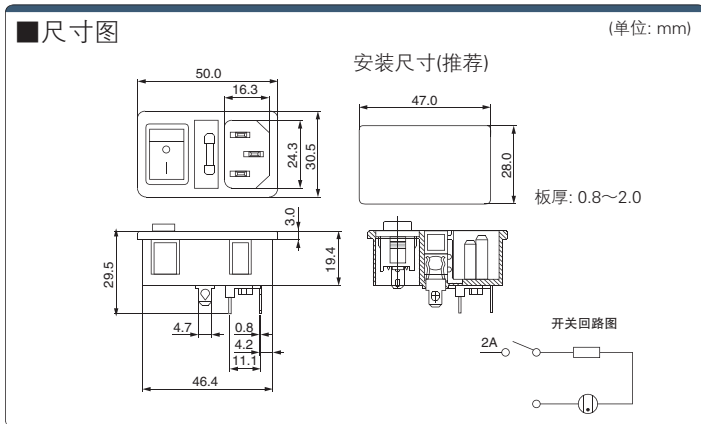

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器