

# 树脂保护管

## 快速安装接头(直通型)

库存品  
隔天发货



### 特长

### 节省工时的快速安装接头

- 和传统通用保护管接头相比安装更便捷。
- 节省安装工时。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。

### M材质特性

材质	尼龙
适用温度范围	-40℃~+120℃
阻燃	UL94 V0
颜色	黑色



Order  
订货范例

型号

**TACS-M10-B**

### 规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	尺寸(mm)				
		内径(I.D)	A	长度L	适用保护管最大外径	E(面板开口口径)
TACS-M10-B	M10×1.5	6.8	17.6	30.5	10.1	9.8
TACS-M12-B	M12×1.5	8.7	20.7	39.8	13.5	12
TACS-M16-B	M16×1.5	11.7	23.2	39.8	16.1	16
TACS-M20-B	M20×1.5	15.3	30.4	44.9	22.8	19.7
TACS-M25-B	M25×1.5	20.8	37.6	49	29.4	24.8
TACS-M32-B	M32×1.5	27.4	44.3	51	35.5	32
TACS-M40-B	M40×1.5	33.3	53.6	52.6	45.2	40.1
TACS-M50-B	M50×1.5	41	67	54.5	55.3	49.8



Example  
使用范例




将保护管直接  
插入接头即可



### 尺寸图

(单位:mm)

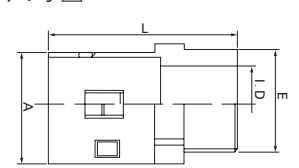

### 实物分解图



库存品  
隔天发货

## 快速安装接头(弯角型)



### 特长

### 节省工时的快速安装接头

- 和传统保护管接头相比安装更便捷。
- 节省安装工时。
- 90度弯角,节省安装空间。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。

### M材质特性

材质	尼龙
适用温度范围	-40℃~+120℃
阻燃	UL94 V0
颜色	黑色



Order  
订货范例

型号

**TACSA-M10-B**


### 规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	尺寸(mm)				
		内径(I.D)	A	长度L	适用保护管最大外径	E(面板开口口径)
TACSA-M10-B	M10×1.5	6.8	17.6	53	10.1	9.8
TACSA-M12-B	M12×1.5	8	20.7	56.5	13.5	12
TACSA-M16-B	M16×1.5	11.7	23.2	60.5	16.1	16
TACSA-M20-B	M20×1.5	15.3	30.4	72.8	22.8	19.7
TACSA-M25-B	M25×1.5	20.8	37.6	82.5	29.4	24.8
TACSA-M32-B	M32×1.5	27.4	44.3	96.5	35.5	32
TACSA-M40-B	M40×1.5	33.3	53.6	108	45.2	40.1
TACSA-M50-B	M50×1.5	41	67	126	55.3	49.8

### 尺寸图

(单位:mm)

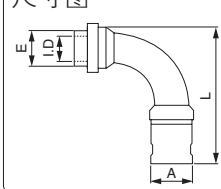

### 实物分解图

