

金属保护管

金属保护管 (标准型)



特长 PVC包裹金属制保护管

- 用于收纳电线, 保护其不受外力、切削油、润滑油等影响的, 带乙烯树脂包覆盖层的导线管。
- 重量轻、柔软性好, 弯曲半径小、作业性能优异。
- 具备耐冲击, 耐重压, 抗磨损不变型, 抗拉强度高, 弯曲性与回弹性佳的特性。
- 广泛应用于自动化, 机械配管, 工业设备, 交通工具等领域。
- 将电线电缆穿入管内, 再配合金属保护管固定头使用即可。



- 切断保护管需要专用的切割工具。
- 适用接头一览表请见▶1397页。



Order
订货范例

型号

FSJ-3-B-2

树脂保护管

金属保护管

切割销售

1根起接受订购!

类型	长度/根 (m)	管规	外径 ϕA (mm)	内径 ϕB (mm)
FSJ-2.5-B	1	5/16"	13~13.5	10~10.5
FSJ-3-B		3/8"	15.5~16	12.3~12.8
FSJ-4-B	2	1/2"	20~20.5	15.7~16.2
FSJ-6-B		3/4"	23.5~24	20.5~21.1
FSJ-8-B	5	1"	29.5~30	24.5~25
FSJ-10-B	10	1 1/4"	39.5~40	33.5~34
FSJ-12-B		1 1/2"	41.5~42	39~39.5

整卷销售

1卷起接受订购!

类型	长度/卷 (m)	管规	外径 ϕA (mm)	内径 ϕB (mm)
FSJ-2.5-B	100	5/16"	13~13.5	10~10.5
FSJ-3-B		3/8"	15.5~16	12.3~12.8
FSJ-4-B	50	1/2"	20~20.5	15.7~16.2
FSJ-6-B		3/4"	23.5~24	20.5~21.1
FSJ-8-B	30	1"	29.5~30	24.5~25
FSJ-10-B		1 1/4"	39.5~40	33.5~34
FSJ-12-B	25	1 1/2"	41.5~42	39~39.5



Delivery
交货期

切割销售

发货日期

1~10根	第5天
11根~	另定

整卷销售

发货日期

1~2卷	第5天
3卷~	另定




Discount
折扣

折扣表

数量	标准单价
1~29根/卷	
30~49根/卷	6% off
50根/卷~	11% off

尺寸图

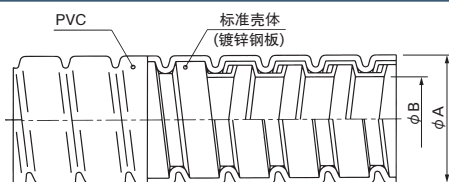


(单位: mm)

尾端铁制护套

库存品

隔天发货

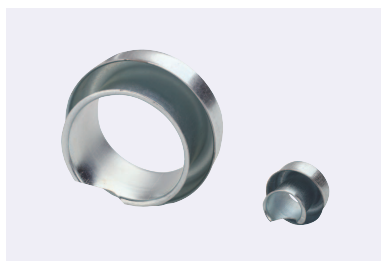

特长 镀锌金属尾端护套

- 安装于端部, 防止电线受损伤。
- 采用铁镀锌作成, 开口光洁, 漂亮。
- 厚度与硬度极佳, 抗脱落, 保护软管尾端电线出线不受磨损同时避免作业人员受伤。



Order
订货范例

型号

FSFM-2

规格表

1个起接受订购!

型号	适合保护管	颜色	尺寸 (mm)			
			A	B1	B2	C
FSFM-2	-	银白色	7.3	13	14.9	11
FSFM-2.5	FSJ-2.5-B		9.3	16.5	16.7	14.3
FSFM-3	FSJ-3-B		11	19.5	20.9	16.9
FSFM-4	FSJ-4-B		14.5	23	24.8	18.2
FSFM-6	FSJ-6-B		19.5	28.1	30.5	18
FSFM-8	FSJ-8-B		24.5	35.5	37	22.5
FSFM-10	FSJ-10-B		33	45	48.6	24.5
FSFM-12	FSJ-12-B		38	50.5	53	26.5
FSFM-16	-		49	62	65	32



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

数量	标准单价
1~29个	
30~49个	23% off
50个~	37% off

尺寸图

(单位: mm)

